


EA471AA-16~50 プレハブジョイント

- 特長:
- ・施工は極めて簡単で、迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
 - ・配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
 - ・配管施行後は、キャップナットを緩めるだけで本体部分の取外しができます。
- 従って、仮設配管・スラリー配管など、常に取外しを要する配管ラインには最適です。

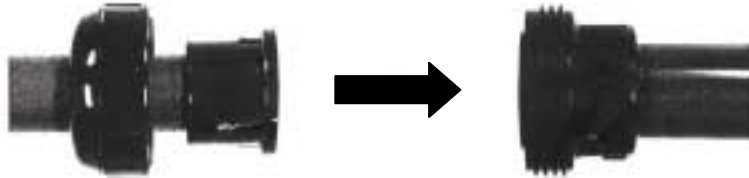


材質: 硬質塩化ビニル(U-PVC)

仕様: 使用温度… 0~50℃
 最高許容圧力… 1.0Mpa(10.2kgf/cm²)
 型式… 片側ユニオン,ソケット形

* 最高許容圧力とは、水撃圧を含んだ圧力です。

サイズ:

品番	呼び径 mm(寸)	d	d1	l	1/T	L	D
EA471AA-16	16(1/2)	15	22.11	20	1/34	46	48
EA471AA-20	20(3/4)	20	26.13	24	1/34	61	60
EA471AA-25	25(1)	25	32.16	27	1/34	70	70
EA471AA-30	30(1・1/4)	31	38.19	30	1/34	77	82
EA471AA-40	40(1・1/2)	40	48.21	37	1/37	95	100
EA471AA-50	50(2)	51	60.25	42	1/37	107	106

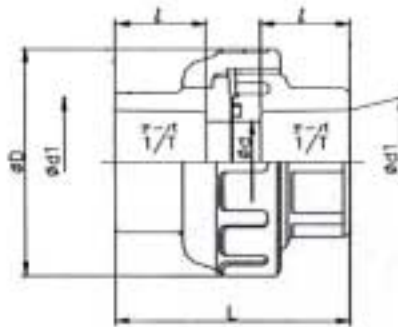

【取扱使用上の注意】

- ・使用温度及び使用圧力の範囲内でご使用ください。
 (許容範囲外で使用されますと破損する恐れがあります)
- ・廃棄する場合は必ず廃棄専門業者に渡してください。
- ・火気、高温な物体に接近させないでください。
 (変形、破損、火災が発生する恐れがあります)