


EA471AC-15~100 TSフランジ

特長：・EA471AC-15、EA471AC-20はリブなし、EA471AC-25~100はリブ付き

仕様：材質…U-PVC
使用温度…0~50℃

サイズ:

(単位:mm)	呼び径	D1	d1	d2	D2	D3	テーパ 1/T	T1	T2	L	H	e	n
EA471AC-15	15	18	22.40	31	70	95	1/34	14	12	30	35	15	4
EA471AC-20	20	22	26.45	35	75	100	1/34	15	14	35	40	15	4
EA471AC-25	25	25	32.55	42.5	90	125	1/34	15	14	40	46	19	4
EA471AC-30	30	30	38.60	48.5	100	135	1/34	16	16	44	50.5	19	4
EA471AC-40	40	41	48.70	60.5	105	140	1/37	16	16	55	61.5	19	4
EA471AC-50	50	52	60.80	73	120	155	1/37	20	16	63	71	19	4
EA471AC-65	65	67	76.60	90	140	175	1/48	22	18	61	70	19	4
EA471AC-80	80	78	89.60	105	150	185	1/49	22	18	64	73	19	8
EA471AC-100	100	100	114.70	131	175	210	1/56	22	18	84	93	19	8

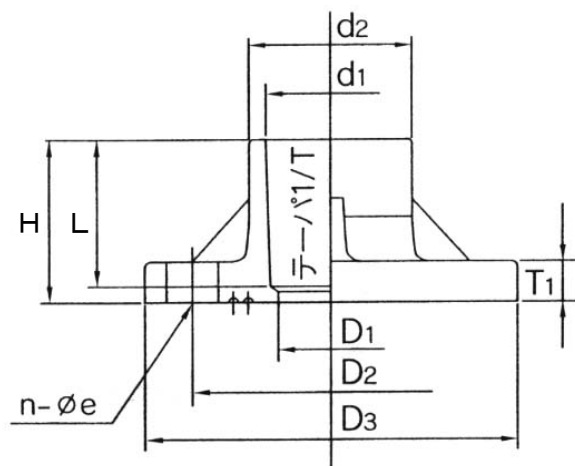

- フランジ固定用のボルトサイズ
 穴径… φ15→M12
 φ19→M16を使用してください。
 (表のeが穴径です。)