


EA471BB-13-25 給水栓エルボ

特長: ・金属入り給水栓

- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
- ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を發揮します。
- ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
- ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
- ・絶縁体ですから、漏電などの心配がいません。
- ・自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
- ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。

材質: 耐可塑硬質塩化ビニル樹脂

サイズ:	EA471BB-13	EA471BB-16	EA471BB-20	EA471BB-25
呼び径	13	16	20	25
D	24.0	29.0	33.0	40.0
t	3.0	3.0	3.5	4.0
D1	30	30	37	46
D2	34	34	42	52
L1	17	17	19	21
L2	14	14	16	18
T	4	4	4	5
H	38	43	51	59
H1	29	32	36	40
めねじの呼び径	Rp1/2	Rp1/2	Rp3/4	Rp1

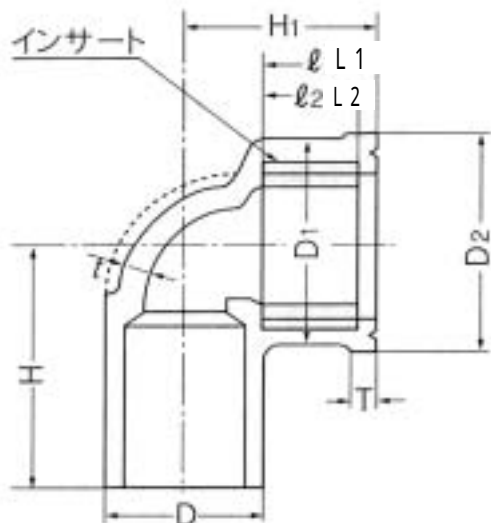

- 注)・インサート材質はJIS H5111(青銅鑄物)のBC6または、JIS H3250(銅及び銅合金棒)の快削黄銅とする。
- ・ネジはJIS B0203(管用テーパネジ)の平行めねじとする。
 - ・Hの許容差は+5 ~ -1mm、H1の許容差は+5 ~ -2mm、L2の許容差は±1mmとする。
 - ・EA471BB-16は塩化ビニル管・継手協会規格品です。

使用上の注意: ・ネジ部の接続については、シールテープとガスケットを併用してください。

- ・テーパネジを持つ給水栓や鋼管との接続用には用いないでください。
- ・エルボ周辺は固定具で固定してください。