


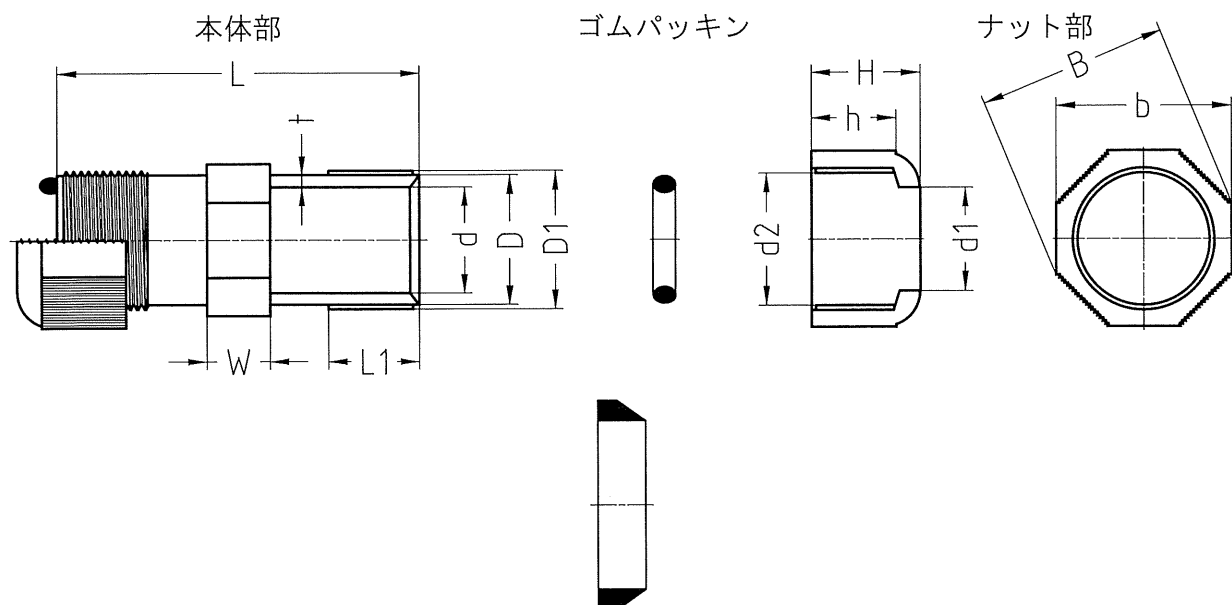

呼び65・75・100のゴムパッキン形状。

単位 mm

	記号 呼び	本体部								ナット部					
		D	d	L	W	t	ネジ部			d1	d2	H	h	B	b
							基本 外径 D1	山数 呼ノミリ	長さ L1						
EA471CE-13A	13	26	19.2	103.4	22	3.5	28.8	P=2.5	27	18.5	26.6	29	24	41.5	38.6
EA471CE-16A	16	31.7	24.1	111.1	22.1	4.1	34.6	11山	25.1	23.2	32.8	31.1	25.7	47.3	44.3
EA471CE-20A	20	36.7	28.8	109.2	22	4	39.5	11山	30	28.3	37.3	31.3	25.8	54	50
EA471CE-25A	25	42.7	34.9	119.4	20.9	4	45.5	11山	29.1	34	43.6	36.5	28.3	61.9	57.7
EA471CE-30A	28	43.7	36.1	120.5	21.8	4.2	46.6	P=2.5	30.1	35.3	44.4	35.1	29.1	62.5	58.1
	30	47.9	39.6	130.1	22.1	4.2	50.8	10山	27.9	39.4	48.8	34.1	29.3	68.1	63.2
	35	51.7	43.8	130.3	21.9	3.6	54.6	12山	26	43.7	53	35.2	30.3	71	66.5
EA471CE-40A	40	59.9	50.4	129.7	21.9	5.1	63.3	10山	28.1	48.9	60.8	37.1	29.8	82.1	76.3
EA471CE-50A	50	71.5	61.3	131.3	22	5.4	74.3	P=2.5	32	60.8	72.4	38.5	30.3	97.4	90.2
EA471CE-65	65	96.7	83.6	201.4	24.9	6.9	101.8	8山	54.3	76.7	100.9	58.8	47.1	132.1	123.5
EA471CE-75	75	106.9	94.5	199.2	24.9	6.7	110.3	P=3.0	48.1	90.3	107.4	58.6	46.5	145	134.2
	100	141.1	125.7	302.3	42.1	7.6	147	8山	52	116.5	145.4	68.2	59.6	179	165.4

- 備考) 1. 呼び13～50のナット部とゴムパッキンの間にセルパッキンを使用。
2. 呼び65と100の本体部（ネジ部）はテーパネジである。
3. 呼び100のナット部はリブ付。
4. ゴムパッキンの材質はSBRです。
5. セルパッキンの材質はPVCです。

品名	排水用特殊継手	会社名
	形状 ユニオン	ホームイ商工株式会社 日付