



13~50mm

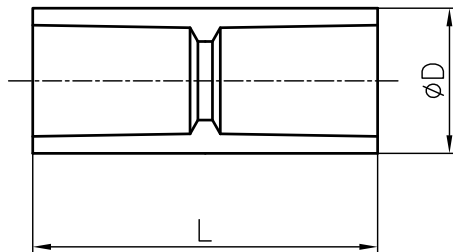

65~150mm

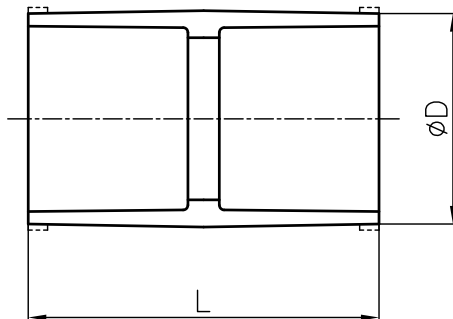

寸法表

単位: mm

	呼び径	D	L	TS	超純	HITS
EA471CJ-13A	13mm $\frac{3}{8}$ "	24.0	57	○	○	○
EA471CJ-16A	16 $\frac{1}{2}$	29.0	67	○	○	○
EA471CJ-20A	20 $\frac{3}{4}$	33.0	77	○	○	○
EA471CJ-25A	25 1	40.0	87	○	○	○
EA471CJ-30A	30 $1\frac{1}{4}$	46.0	95	○	○	○
EA471CJ-40A	40 $1\frac{1}{2}$	57.0	117	○	○	○
EA471CJ-50A	50 2	70.0	133	○	○	○
EA471CJ-65	65 $2\frac{1}{2}$	87.0	145	○	○	○
EA471CJ-75	75 3	102.0	155	○	○	○
	100 4	130.0	200	○	○	○
	125 5	157.0	240	○	○	○
	150 6	186.0	300	○	○	○

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. Lの許容差は、 ± 4 mmとする。
 3. 超純継手の寸法は、JIS K6743に準拠しています。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称	AV TS継手, 超純継手, HITS継手 ソケット	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60002JJ	4