


EA471CL-13A～-50A

キャップ

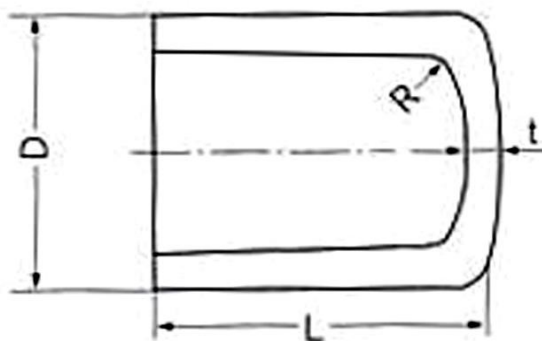

- 材質 … 硬質塩化ビニール
- 入数 … 2本

品番	呼び径	サイズ (mm)			重量 (2本)
		D	t	L	
EA471CL-13A	13	24	3.0	29.0	24g
EA471CL-16A	16	29	3.5	33.5	32g
EA471CL-20A	20	33	3.5	38.5	48g
EA471CL-25A	25	40	4.0	44.0	74g
EA471CL-30A	30	46	4.0	48.0	90g
EA471CL-40A	40	57	4.5	59.5	182g
EA471CL-50A	50	70	5.0	68.0	262g

注)・Lの許容差は-1～+5mmとする。

・Rは1～5mmとする。

★ 特長

- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
- ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
- ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
- ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
- ・絶縁体ですから、漏電などの心配がありません。
- ・自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
- ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。