


EA471CP-13~-50 硬質塩化ビニール管[VP]

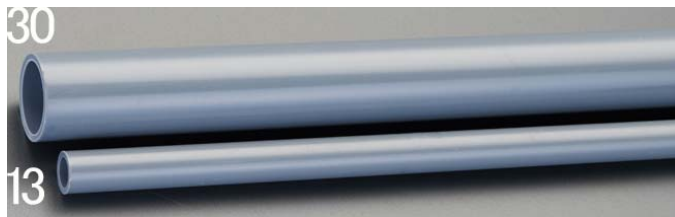

品番	呼び径	サイズ(mm)		入数	重量(kg) [※] (1本)
		基準外径	基準厚み		
EA471CP-13	13	18	2.5	2本	0.348
EA471CP-16	16	22	3.0		0.512
EA471CP-20	20	26	3.0		0.620
EA471CP-25	25	32	3.5		0.896
EA471CP-30	30	38	3.5	1本	1.084
EA471CP-40	40	48	4.0		1.582
EA471CP-50	50	60	4.5		2.244

※重量はメーカーの1mあたり数値より算出

- 材 質 … 硬質塩化ビニール
- 全 長 … 2m
- 最高使用圧力(静水) … 0.75MPa

★ 特 長

- ・ 耐食性に優れ、腐食の心配が不要です。
- ・ 弾性に富み、機械的強度が大きいです。
- ・ 塩ビの中では最高の耐候性です。
- ・ 内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。
- ・ 電気絶縁性に優れています。
- ・ 衛生的です。
- ・ 可燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・ 鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。