

EA471D-6-20
(ナイロン製雄ねじシステム)

ネジ込みジョイント
(PTネジ)



《仕様》

- ・材質…ナイロン+ファイバーグラス
- ・使用温度範囲…-40°C~+210°C
- ・耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。)
- ・蒸気も使用可
- ・使用圧力…0.5MPa(流体圧力)


《用途》

- ・水処理、農業、海洋・水産、土木・建設、一般工業にご使用下さい。

《特長》

- ・材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
- ・従来の金属製より軽量であり、水・塩水に対して錆びず、腐食することがない。
- ・油・有機溶剤、アルカリに強い。

寸法図

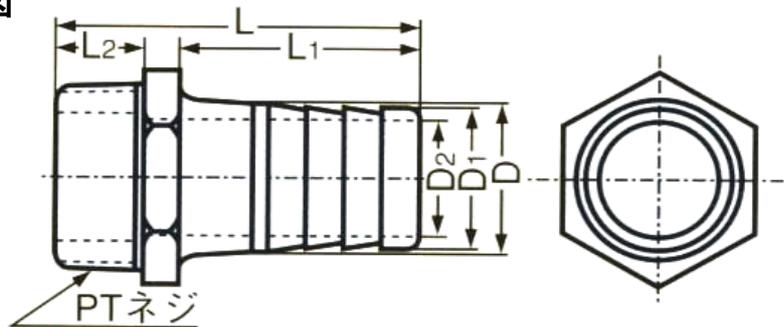

	PTネジ	L	L1	L2	D	D1	D2
EA471D-6	3/4"	67mm	40mm	18mm	21mm	19mm	13mm
EA471D-10	1"	75mm	50mm	18mm	27mm	24mm	18mm
EA471D-12	1 1/4"	83mm	53mm	20mm	34mm	32mm	24mm
EA471D-14	1 1/2"	90mm	58mm	22mm	40mm	38mm	30mm
EA471D-20	2"	100mm	65mm	23mm	53mm	51mm	42mm