


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
インサート給水栓用エルボ(S形)
(HI-ISL・G)

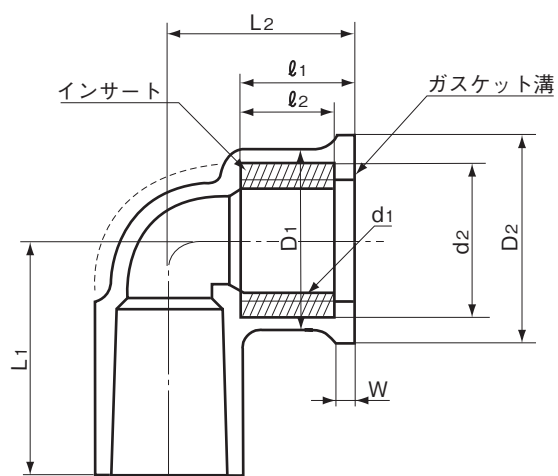

単位：mm

呼び径	L ₁	L ₂	W	D ₁	D ₂	ネジ部			ℓ ₁	ℓ ₂	d ₂	該当規格	品番
						呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)					
13	38	29	4	30	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743	IIWL13M
16×13	43	32	4	30	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743	IIWL16M
20×13	47	33	4	30	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743	IIWL22M
20	51	36	4	37	42	Rp3/4	26.441	14	19	16	32	JIS K 6743	IIWL20M
25	59	40	5	46	52	Rp 1	33.249	11	21	18	40	JIS K 6743	IIWL25M

- 注 1. ネジ部のインサート材質は、JIS H 5121 のCAC 406Cとする。
 2. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 3. L₁の許容差は $\pm 1^5$ mmとする。
 4. L₂の許容差は $\pm 2^5$ mmとする。
 5. ℓ₂の許容差は ± 1 mmとする。
 6. 点線の示す形状にすることもできる。

品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
インサート給水栓用エルボ(S形)
(HI-ISL・G)

図番

W-HITS-011

年月日

2020.12.8

製図

積水化学工業株式会社