


EA471EG-1A~8

異径ソケット[HI-VP]

Ver.1.2

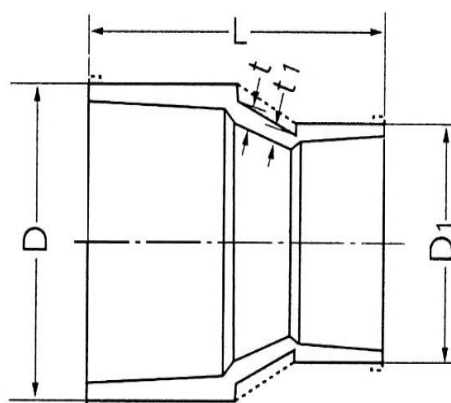

● 材 質 … 耐衝撃硬質塩化ビニール

● 入 数 … 2本

品番	呼び径	サイズ(mm)					重量 (2本)
		D	t	D1	t1	L	
EA471EG-1A	20×16	33	3.5	29	3.5	71	74g
EA471EG-2A	25×16	40	4.0	29	3.5	85	94g
EA471EG-3A	25×20	40	4.0	33	3.5	84	104g
EA471EG-4A	40×25	57	4.5	40	4.0	114	222g
EA471EG-5A	50×25	70	5.0	40	4.0	140	310g
EA471EG-6A	50×40	70	5.0	57	4.5	136	372g
EA471EG-7	65×50	87	6.6	70	5.0	149	290g
EA471EG-8	75×50	102	8.0	70	5.0	165	413g

注)・Lの許容量は±4. 0mmとする。

★ 特 長

- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
- ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
- ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
- ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
- ・絶縁体ですから、漏電などの心配がいりません。
- ・自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
- ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。
- ・VP管よりも耐衝撃性に優れています。

21.Nov.