


EA471EJ-13A～-50A
ソケット[HI-VP]

ver.1.1

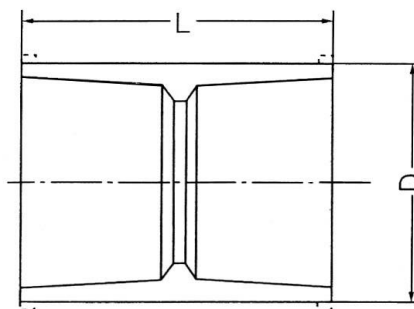

- 材質 … 耐衝撃硬質塩化ビニール
- 入数 … 2本

品番	呼び径	サイズ(mm)		重量 (2本)
		D	L	
EA471EJ-13A	13	24	57	34g
EA471EJ-16A	16	29	67	54g
EA471EJ-20A	20	33	77	72g
EA471EJ-25A	25	40	87	114g
EA471EJ-30A	30	46	95	124g
EA471EJ-40A	40	57	117	246g
EA471EJ-50A	50	70	133	386g

注)・Lの許容差は±4mmとする。

★ 特長

- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
- ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
- ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
- ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
- ・絶縁体ですから、漏電などの心配がありません。
- ・自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
- ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。
- ・VP管よりも耐衝撃性に優れています。