


EA471EK-13A～-50A

エルボ[HI-VP]

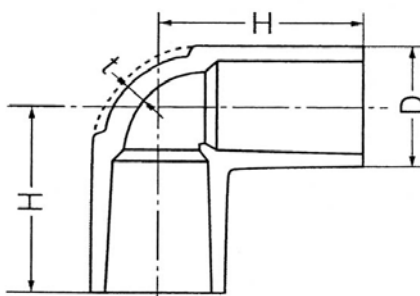

- 材 質 … 耐衝撃硬質塩化ビニール
- 入 数 … 2本

品番	呼び径	サイズ (mm)			重量 (2本)
		D	t	H	
EA471EK-13A	13	24	3.0	36	44g
EA471EK-16A	16	29	3.5	43	70g
EA471EK-20A	20	33	3.5	50	98g
EA471EK-25A	25	40	4.0	58	150g
EA471EK-30A	30	46	4.0	65	200g
EA471EK-40A	40	57	4.5	82	360g
EA471EK-50A	50	70	5.0	96	570g

注)・Hの許容差は-1～+5mmとする。

★ 特 長

- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
- ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
- ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
- ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
- ・絶縁体ですから、漏電などの心配がいりません。
- ・自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
- ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。
- ・VP管よりも衝撃性に優れています。