


EA471EL-13A～-50A

キャップ[HI-VP]

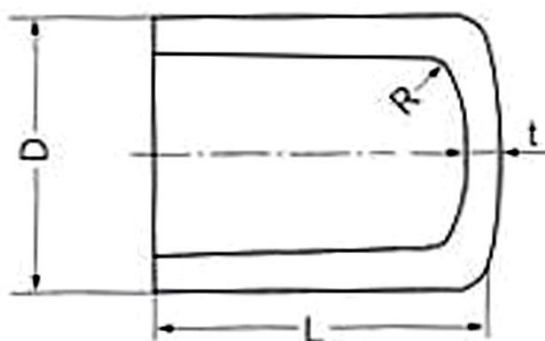

● 材 質 … 耐衝撃硬質塩化ビニール

● 入 数 … 2本

品番	呼び径	サイズ (mm)			重量 (2本)
		D	t	L	
EA471EL-13A	13	24	3.0	29.0	24g
EA471EL-16A	16	29	3.5	33.5	64g
EA471EL-20A	20	33	3.5	38.5	96g
EA471EL-25A	25	40	4.0	44.0	148g
EA471EL-30A	30	46	4.0	48.0	180g
EA471EL-40A	40	57	4.5	59.5	364g
EA471EL-50A	50	70	5.0	68.0	262g

注)・Lの許容差は-1～+5mmとする。

・Rは1～5mmとする。

★ 特 長

- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
- ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
- ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
- ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
- ・絶縁体ですから、漏電などの心配がありません。
- ・自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
- ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。
- ・VP管よりも衝撃性に優れています。