


品名

エスロンACドレンパイプ

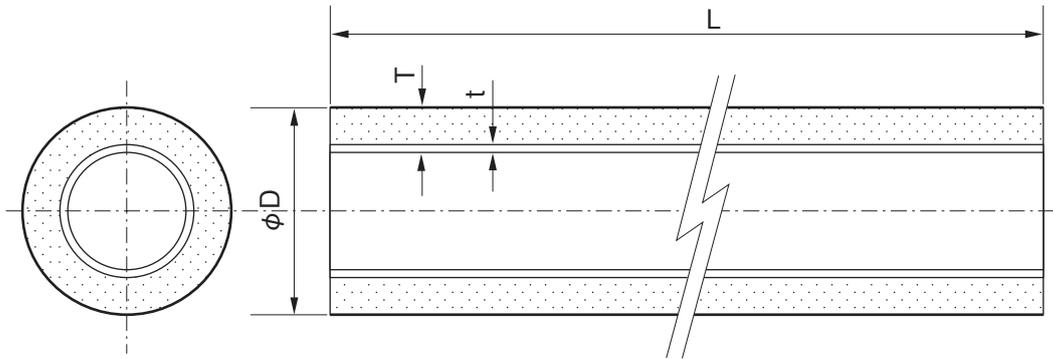

単位:mm

呼び径	外径 D	肉厚 T	硬質塩ビ層肉厚 t	近似内径 (参考)	長さ L	参考質量 (kg/m)	品番	
EA471GA-20	20	32.0±0.2	6.5	1.7	19.0	4,000±10	0.41	ACD20P
EA471GA-25	25	38.0±0.2	6.5	2.0	25.0		0.50	ACD25P
EA471GA-30	30	48.0±0.2	8.5	2.0	31.0		0.72	ACD30P
EA471GA-40	40	60.0±0.2	9.0	2.2	42.0		1.00	ACD40P
EA471GA-50	50	76.0±0.3	9.5	2.5	57.0		1.41	ACD50P
	65	89.0±0.3	10.0	2.6	69.0		1.77	ACD65P

EA471GA-20 ~ 50は長さ2,000mmタイプです。

品名	エスロンACドレンパイプ		図番	AC-001
年月日	2020.8.7	製図	積水化学工業株式会社	