



品名 エスロンACドレン継手
チーズ

<ABS発泡射出成形品>

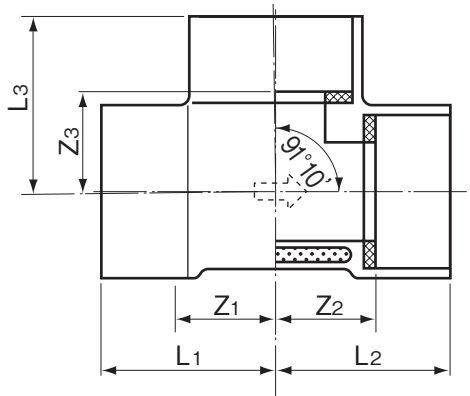

<同径品>

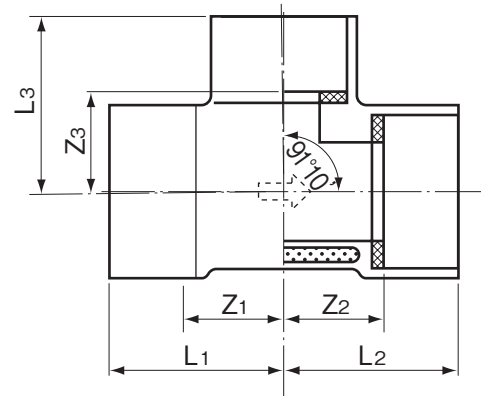

<径違い品>

単位:mm

呼び径	有効長			全長			品番	
	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3		
EA471GD-20	20	23	23	23	42	42	42	ACT20N
EA471GD-25	25	26	26	26	45	45	45	ACT25N
	25×20	23	23	26	42	42	45	ACT251N
EA471GD-30	30	31	31	31	54	54	54	ACT30N
	30×20	23	23	31	46	46	50	ACT302N
	30×25	26	26	31	49	49	50	ACT301N
EA471GD-40	40	38	38	38	64	64	64	ACT40N
	40×20	23	23	38	49	49	57	ACT403N
	40×25	26	26	37	52	52	26	ACT402N
	40×30	31	31	37	57	57	60	ACT401N
EA471GD-50	50	46	47	46	82	83	82	ACT50N
	50×20	23	24	46	59	60	65	ACT504N
	50×25	26	27	46	62	63	64	ACT503N
	50×30	31	32	46	67	68	69	ACT502N
	50×40	38	39	46	74	75	72	ACT501N
	65	52	53	52	92	93	92	ACT65N
	65×25	28	29	53	68	69	72	ACT654N
	65×30	33	34	53	73	74	76	ACT653N
	65×40	40	41	53	80	81	79	ACT652N
	65×50	46	47	53	86	87	89	ACT651N

品名 エスロンACドレン継手
チーズ

図番

AC-005

年月日

2020.8.7

製図

積水化学工業株式会社