



品名 エスロンACドレン継手
チーズ

<ABS発泡射出成形品>

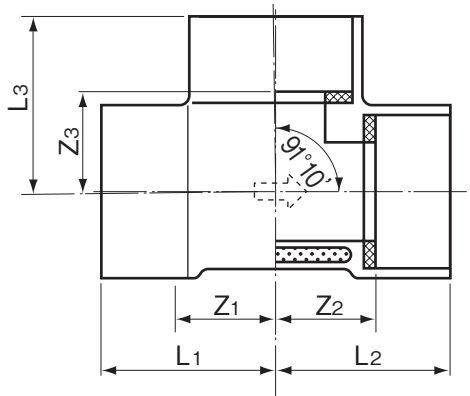

<同径品>

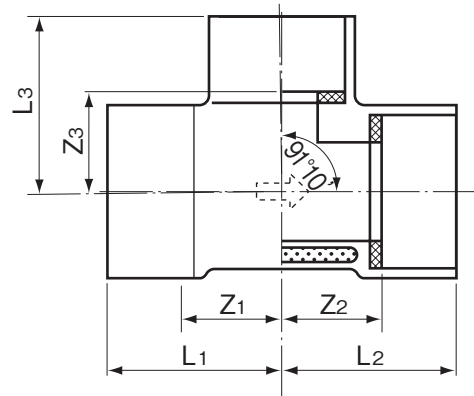

<径違い品>

単位:mm

呼び径	有効長			全長			品番	
	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3		
20	23	23	23	42	42	42	ACT20N	
25	26	26	26	45	45	45	ACT25N	
EA471GE-1	25×20	23	23	26	42	42	45	ACT251N
30	31	31	31	54	54	54	ACT30N	
EA471GE-2	30×20	23	23	31	46	46	50	ACT302N
EA471GE-3	30×25	26	26	31	49	49	50	ACT301N
40	38	38	38	64	64	64	ACT40N	
EA471GE-4	40×20	23	23	38	49	49	57	ACT403N
EA471GE-5	40×25	26	26	37	52	52	26	ACT402N
EA471GE-6	40×30	31	31	37	57	57	60	ACT401N
50	46	47	46	82	83	82	ACT50N	
EA471GE-7	50×20	23	24	46	59	60	65	ACT504N
EA471GE-8	50×25	26	27	46	62	63	64	ACT503N
EA471GE-9	50×30	31	32	46	67	68	69	ACT502N
EA471GE-10	50×40	38	39	46	74	75	72	ACT501N
65	52	53	52	92	93	92	ACT65N	
65×25	28	29	53	68	69	72	ACT654N	
65×30	33	34	53	73	74	76	ACT653N	
65×40	40	41	53	80	81	79	ACT652N	
65×50	46	47	53	86	87	89	ACT651N	

品名 エスロンACドレン継手
チーズ

図番

AC-005

年月日

2020.8.7

製図

積水化学工業株式会社