


品名 エスロンACドレン継手
アダプター

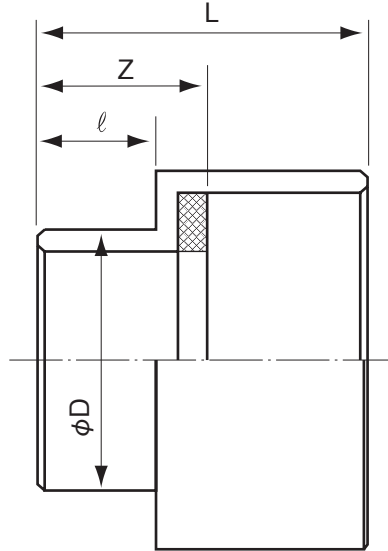

単位:mm

	呼び径	差し口		全長 L	有効長 Z	品番
		D	ℓ			
EA471GK-20	20	26.0	34	60.0	41	ACDA20
EA471GK-25	25	32.0	39	65.0	46	ACDA25
EA471GK-30	30	38.0	17	47.5	24	ACDA30
EA471GK-40	40	48.0	21	55.0	29	ACDA40
EA471GK-50	50	60.0	24	64.5	32	ACDA50
	65	76.0	37	85.0	45	ACDA65

備考) 受け口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。
差し口側の呼び径20、25はTS継手、呼び径30、40、50、60はDV継手
(DV受け口寸法用のため、TS継手には接続できません。)を接続します。

品名	エスロンACドレン継手 アダプター		図番	AC-007
年月日	2020.8.7	製図	積水化学工業株式会社	