


EA472AA-21A～23A ボールタップ(ポリ球)

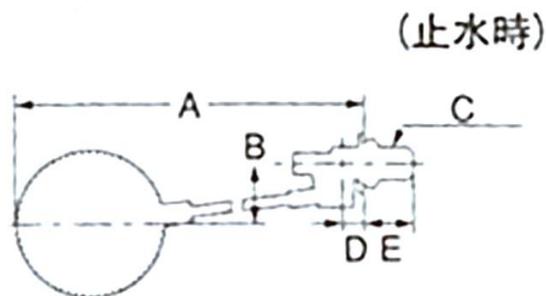

品番	A	B	C	D	E	重量	替ポリ球	替アーム
EA472AA-21A	300	95	PJ1/2	15.5	31.5	290g	EA472AC-11(アーム部ネジサイズ:W1/4)	全長:180mm、太さ:φ5.5mm
EA472AA-22A	360	54	PJ3/4	17	40	425g	EA472AC-12(アーム部ネジサイズW1/4)	全長:200mm、太さ:φ5.5mm
EA472AA-23A	450	75	PJ1	26	45	703g		全長:270mm、太さ:φ5.5mm

(単位mm)

- 単式
- 本体材質:青銅 アーム:黄銅 浮球:PE
- 最高使用温度 50℃
- 使用圧力…21A, 22A:0MPa~0.75MPa
23A:0MPa~0.5MPa

