


品番	A	B	C	D	E	重量(g)	替ポリ球	替アーム
EA472AA-1A	338	78	PJ1/2	30	35	363	EA472AC-6A(ネジサイズM6)(球径95mm)	全長: 150mm、太さ: φ 6.0mm(品番EA472AB-21)
EA472AA-2A	420	93	PJ3/4	40	35	620	EA472AC-7A(ネジサイズM6)(球径115mm)	全長: 200mm、太さ: φ 6.0mm(品番EA472AB-22)
EA472AA-3A	487	101	PJ1	50	38	983	EA472AC-8A(ネジサイズM8)(球径150mm)	全長: 200mm、太さ: φ 8.0mm(品番EA472AB-23)
EA472AA-4A	480	110	G11/4	50	45	1210		全長: 250mm、太さ: φ 8.0mm(品番EA472AB-24)
EA472AA-5A	552	171	G11/2	50	48	1890		全長: 300mm、太さ: φ 8.0mm(品番EA472AB-25)
EA472AA-6A	615	197	G2	60	50	2360		

(複式ボールタップ)

(単位mm)

- 本体材質: 青銅 アーム: 黄銅 浮球: PE ○ 使用圧力...0MPa~0.75MPa
- 最高使用温度 50℃ ○ 水道協会規格品

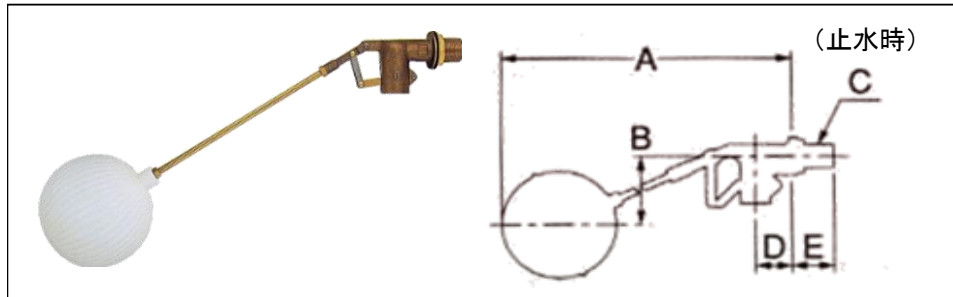

各部のなまえ

