

EA472AC-31



EA472AC-32

(ロータンクゴムフロート)

○材質 天然ゴム、ステンレス、ポリアセタール




密結型用

ロータンクからの水
が止まらない時や、
くさりが切れた時
の
補修用ゴムフロート
です。

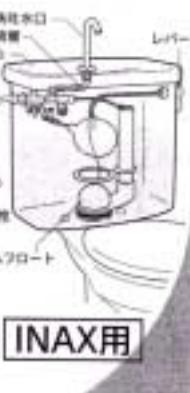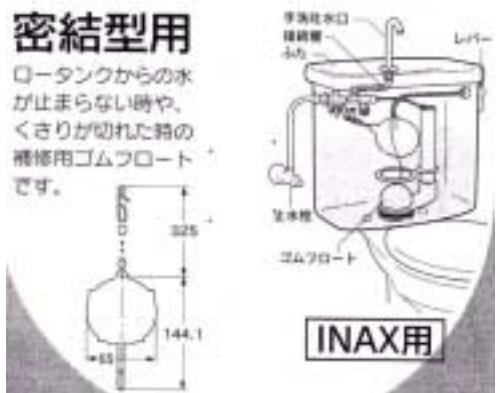


AC-31

  AC-32

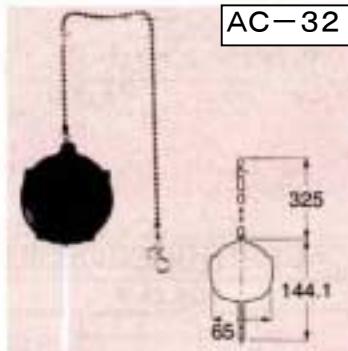

ロータンクゴムフロートの取替

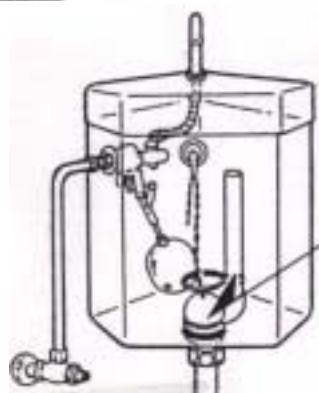

- ゴムフロート本体を排水口へ置き、鎖をたるむ状態に
つり掛け金具にかけて下さい。
- 鎖が長い場合は適当に切断して下さい。
- 水を流してテストをし、鎖の長さで流量を調節して
下さい。
- このゴムフロートは伊奈製陶のものにあります。

取付方法

*表面と裏面のイラストをご参照ください。

〈取り付けの準備をします。〉

- ①止水栓を開め、水を止めます。
- ②ロータンクのレバーを回し、ロータンク内の水
を流した後、ロータンクのふたを取りはずします。
- *手洗吐水口がついている場合は、手洗吐水口か
ら接続管を取りはずしてから行ってください。
- ③レバーから取付金具をはずし、古いゴムフロー
トを取りはずします。


〈本品を取り付けます。〉

- ④本品のゴムフロート部を排水口に差し込み、取
付金具をレバーの穴に掛けます。レバーをいつ
ぱいにまわしてゴムフロート部を持ち上げ、ス
トップバーに当たらない長さに玉くさりを調節し
ます。

⑤レバーを下ろし、玉くさりが2、
3個たるむように調節します。

*玉くさりやレバーが他のものに
触れないことを確認してください。

⑥止水栓を開き、水を出します。
水面がオーバーフロー管のあふ
れ口より10ミリ以上高い位置に
こないように、止水栓を調節し
ます。

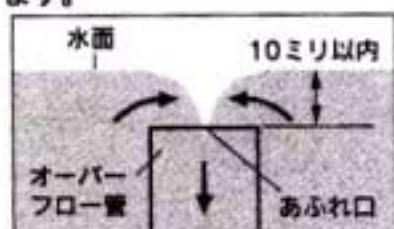

*調節の際に水が飛び散ることが
あります。ご注意ください。

*水勢の調節はご使用中のロータ
ンクの仕様に合わせて行ってく
ださい。