


THY418 07260RR

W:95×H160

青色の破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

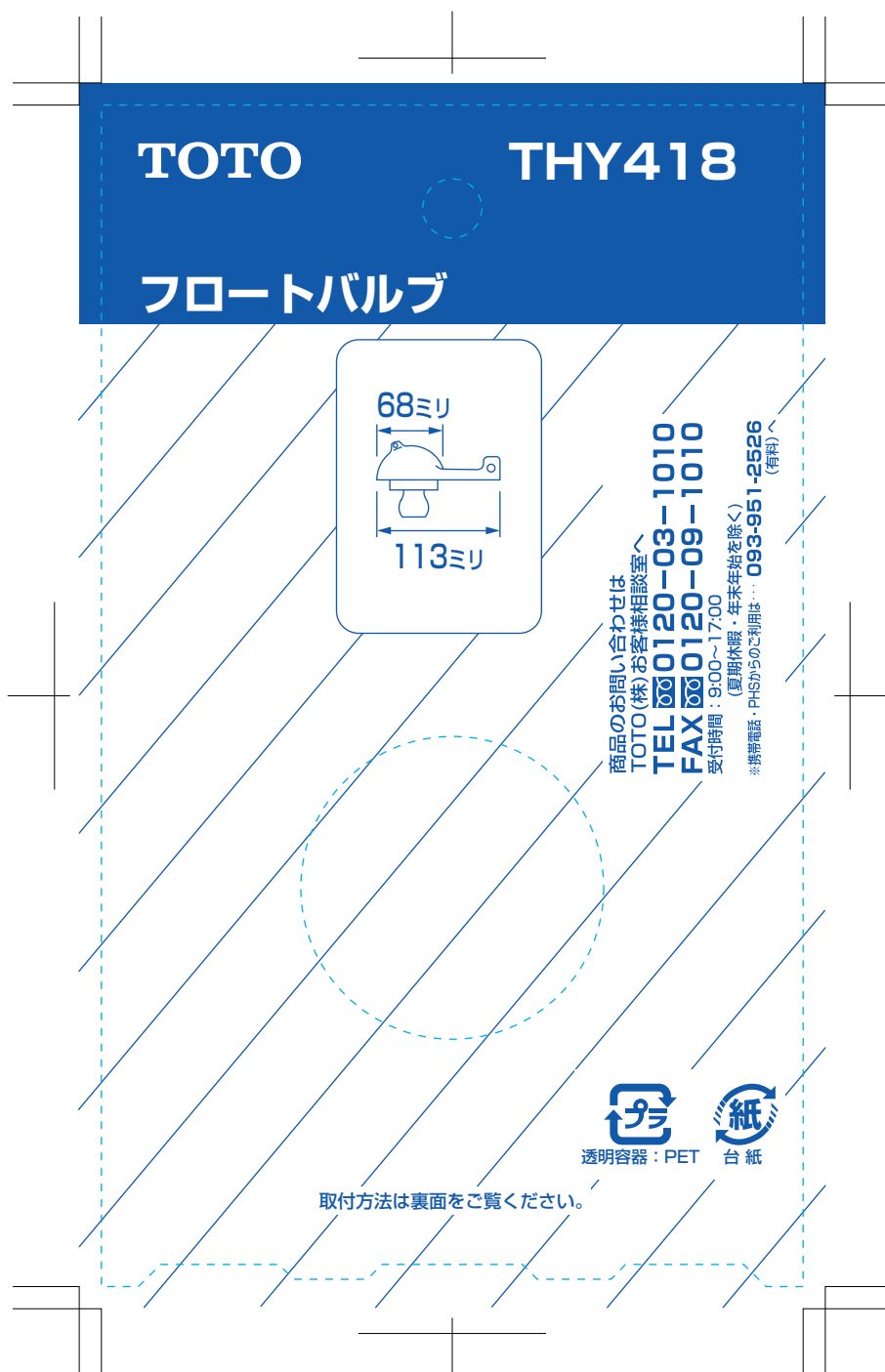

THY418 07260RR



W:95×H160

青色の破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

THY418

ロータンクフロートバルブ取付方法

 
このフロートバルブは下記タイプのロータンク専用部品です。ご購入の際、十分お確かめください。(○印のタンクにはセットできます。)

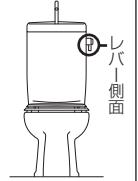密結タンク		隅付タンク
		
S31, S151, S520B, S523系	S710, S721, S730, S731系	S516, S517, S518系

注) 隅付タンクおよびS516、S517、S518系のタンクにはセットできません。THY416Rをお買い求めください。

1

※止水栓を閉じて
タンクの水を排出
してください。

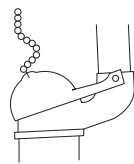

フロートバルブを外します。

2

 
鎖は図の要領で
取り付けてください。

4玉ぐらい残して
長い分はペンチで、
カットしてください。

4玉ぐらい
たるませる。

使用工具

マイナスドライバー



取り付け完了後は2～3度操作して、
漏れのないことを確認してください。



4 940577 293060



※ホッチキスの針に注意して開封してください。

07260RR