


TOTO

THY427

ロータンク排水弁部(38ミリ)

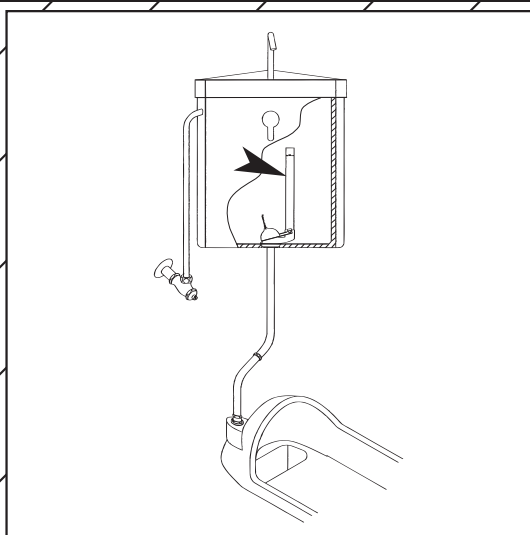

工事店さま用

TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・093-951-2526

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。




ロータンク用排水弁取付方法

この商品は、TOTOロータンク金具の交換部品です。
 ※このパーツの交換には専門の知識が必要です。

使用対象商品 TS670CMR38. TS670CMN38. TS570CN38 ほか
 洗浄管径38ミリに適合します。


※品番は変更することがありますのでご了承ください。

1

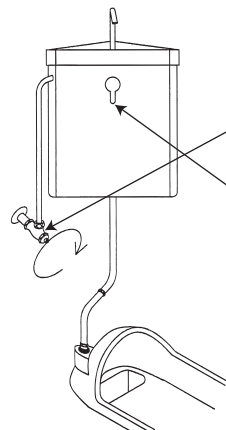


1. 止水栓をドライバーで閉めます。
 2. タンクの水を排出してください。

2

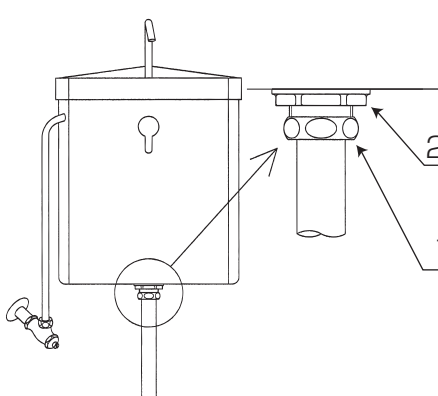


1. 袋ナットをゆるめます。
 2. つば付きナットをゆるめます。

3

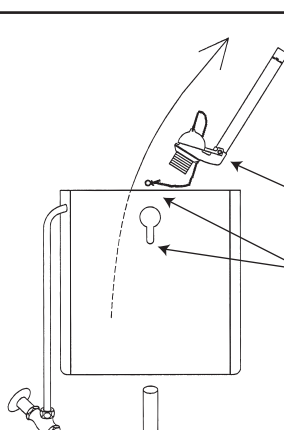

1. レバーのフックを外します。
 2. 排水弁を外します。

4

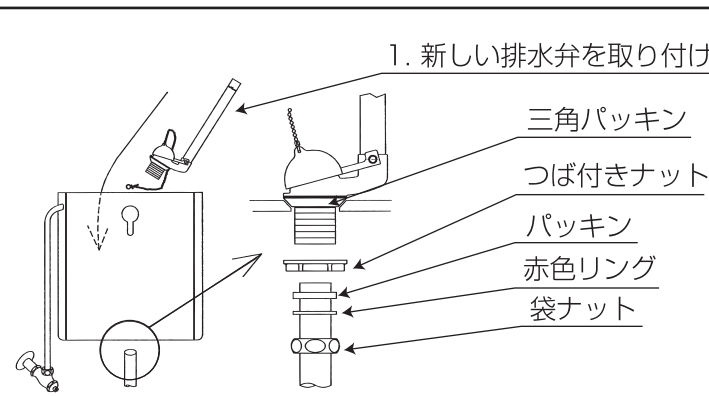

1. 新しい排水弁を取り付けます。


三角パッキン
 つば付きナット
 パッキン
 赤色リング
 袋ナット

5


フックをレバーに取り付けます。

玉鎖取り付けの注意

上げないこと



確実に押し込む

 


4球程度たるませる。

※取り付け完了後は2~3度操作して漏れのないことを確認してください。

使用工具

マイナスドライバー ウォーターポンププライヤー



透明容器：PET



台紙



4 940577 291189

再生紙を使用しています。
 透明容器はPET樹脂を使用しています。
 ※ホッチキスの針に注意して開封してください。