

(結束バンド) ※すべて取扱中止になりました。


- 材質 ナイロン66
- 不意に抜けるのを防止するロック付
- 100本入り

○ 使用温度範囲 -40~85℃



	全長mm	バンド幅mm	バンド厚mm	MAXケーブル直径mm	Tensil kg	ハウジング部
EA475A-75	75	2.4	1	15	8	4.5X5.5X3.5(h)mm
EA475A-100	100	2.5	1	25	8	
EA475A-120	120	2.5	1	30	8	
EA475A-140	142	2.5	1	35	8	
EA475A-165	165	2.5	1	44	8	
EA475A-200	203	2.5	1	55	8	
EA475AA-140	142	3.2	1.4	35	18	6.5X7X4.5(h)mm
EA475AA-200	203	3.2	1.4	55	18	
EA475AB-150	150	3.6	1.4	39	18	6.5X7X5(h)mm
EA475AB-200	205	3.6	1.4	55	18	
EA475AB-250	250	3.6	1.4	74	18	
EA475AB-290	292	3.6	1.4	85	18	
EA475AB-330	331	3.6	1.4	96	18	
EA475AB-360	368	3.6	1.4	102	18	
EA475AC-160	160	4.8	1.4	42	22	8X8X5.5(h)mm
EA475AC-200	203	4.8	1.4	55	22	
EA475AC-250	250	4.8	1.4	74	22	
EA475AC-300	295	4.8	1.4	85	22	
EA475AC-370	368	4.8	1.4	116	22	
EA475AC-430	432	4.8	1.4	125	22	
EA475AC-500	500	4.8	1.4	150	22	

* 事前の通告なしにサイズなどの仕様変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

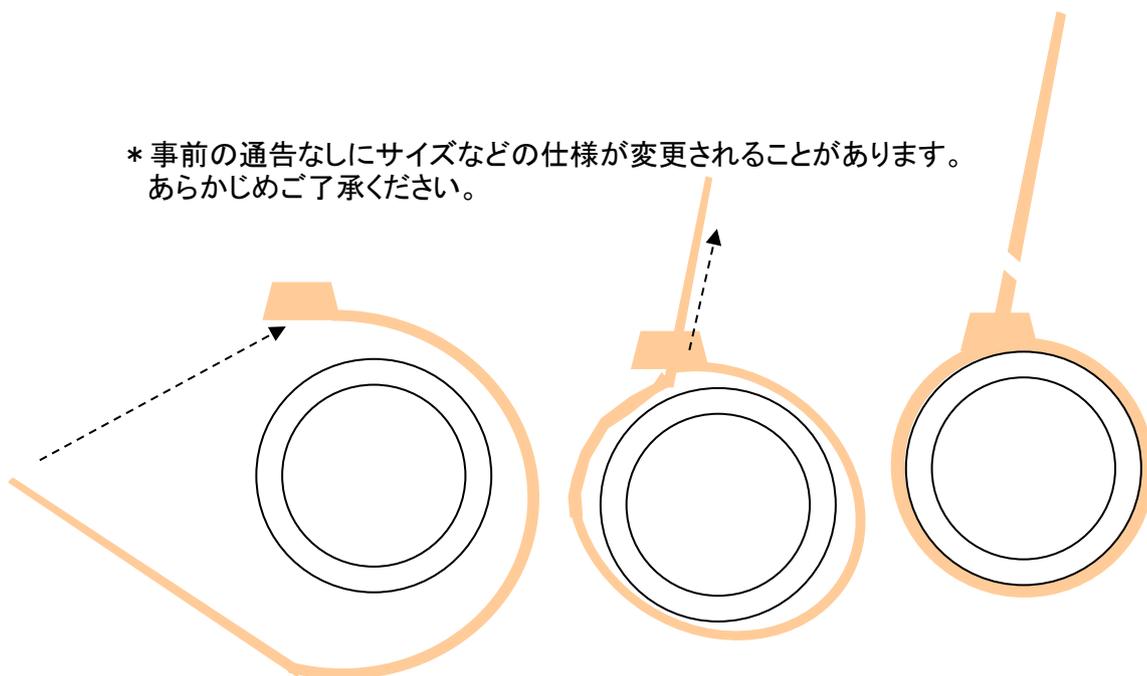

対象物に図の方向でバンドを巻き付け、ロックハウジングにバンドの端を差し込み、バンドを引き絞って緩まないことを確認してから、不要なバンドの端末を鉋などでカットします。
あまり力を入れすぎてバンドを引き絞るとちぎれることがありますので注意してください。

バンドをカットしない限りロックは解除しません。