


(耐候性結束バンド) ※すべて取扱中止になりました。

Ver.1.1

- 材質 ナイロン66
- 不意に抜けるのを防止するロック付
- 100本入り
- 戸外使用を考慮したUV仕様
- 温度範囲 -45℃～85℃

	全長					
	全長mm	バンド幅mm	バンド厚mm	MAXケーブル直径mm	Tensil kg	ハウジング部
EA475AG-75	75	2.4	1	18	8	4.5X5.5X3.5(h)mm
EA475AG-96	96	2.5	1	23	8	
EA475AG-100	100	2.5	1	25	8	
EA475AG-120	120	3.2	1.4	30	18	6.5X7X4.5(h)mm
EA475AG-140	142	3.2	1.4	35	18	
EA475AG-150	150	3.6	1.4	39	18	
EA475AG-200	203	3.6	1.4	55	18	
EA475AH-120	120	4.8	1.4	30	22	8X8X5.5(h)mm
EA475AH-160	160	4.8	1.4	42	22	
EA475AH-190	180	4.8	1.4	49	22	
EA475AH-200	203	4.8	1.4	55	22	
EA475AH-250	250	4.8	1.4	74	22	
EA475AH-280	280	4.8	1.4	81	22	
EA475AH-300	299	4.8	1.4	85	22	
EA475AH-310	310	4.8	1.4	89	22	
EA475AH-370	368	4.8	1.4	102	22	
EA475AH-385	385	4.8	1.4	116	22	
EA475AH-430	432	4.8	1.4	125	22	

* 事前の通告なしにサイズなどの仕様が変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

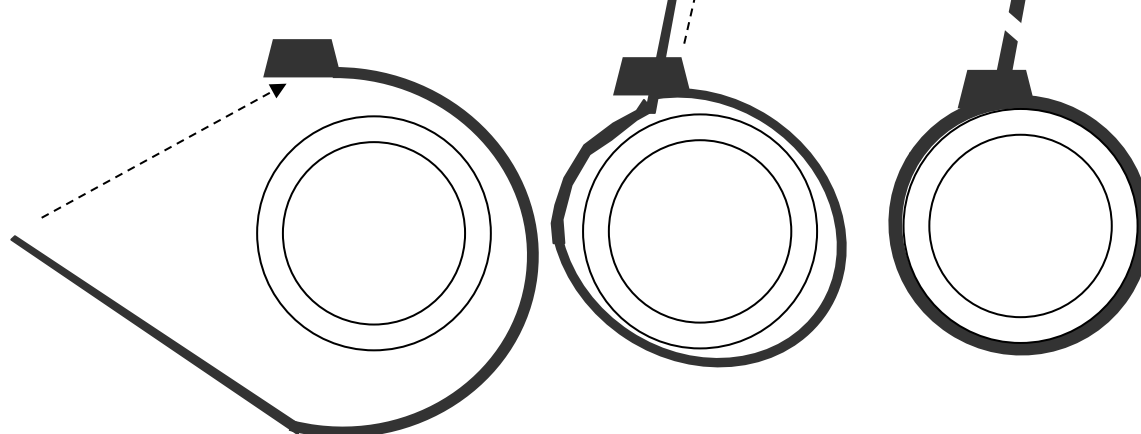

対象物に図の方向でバンドを巻き付け、ロックハウジングにバンドの端を差し込み、バンドを引き絞って緩まないことを確認してから、不要なバンドの端末を鉋などでカットします。
あまり力を入れすぎてバンドを引き絞るとちぎれることがありますので注意してください。

バンドをカットしない限りロックは解除しません。