

アウトレバー・リピートタイ

レバーを押すだけで、簡単に取り外し可能

優れた安全性

取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。

細幅長尺タイプ
新登場!

片手で簡単にリリース

従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側に付いているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

細幅タイプは固定具にも使用可能

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます。配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。




ヘラマンタイトン株式会社

アウトレバー・リピートタイ




アウトレバー・リピートタイは、取り外しやすさを重視し、開発された結束バンドです。セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。

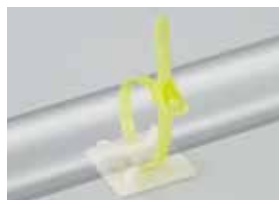

細幅タイプは、マウントベースやタイマウントなどの各種固定具にも使用することが可能です。長さ150mm~360mmの豊富なラインアップから、結束径に適したサイズを選択していただくことで、小径結束時にも余長が出すぎないため、邪魔になりにくく用途がさらに広がります。

従来のリピートタイとの比較

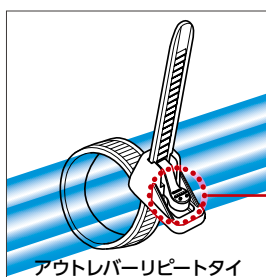

取り外し用のレバーがヘッドの外側に付いたため、被結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。

標準グレード


屋内使用



材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

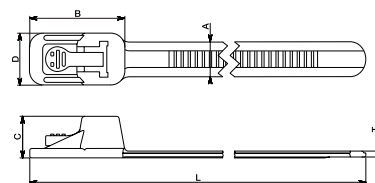

屋内用の標準グレード(乳白色、黄色)です。黄色は視認性にすぐれます。

細幅タイプ
新登場!

細幅タイプ
新登場!

細幅タイプ
新登場!

細幅タイプ
新登場!

Article-No.	型番	色	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
				全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
115-00159	ORF150-S	乳白	5.0~36.0	150	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
115-00160	ORF150-S-YLW	黄										
115-00162	ORF200-S	乳白	5.0~50.0	201	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
115-00163	ORF200-S-YLW	黄										
115-00182	ORF300-S	乳白	20.0~82.0	301	4.7	(14.5)	6.7	8.1	1.5	135(13.77)	100	2,500
115-00183	ORF300-S-YLW	黄										
115-00185	ORF360-S	乳白	20.0~101	361	4.7	(14.5)	6.7	8.1	1.5	135(13.77)	100	2,500
115-00186	ORF360-S-YLW	黄										
115-00119	ORF200	乳白	5.0~45.0	202	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	5,000
115-00121	ORF200-YLW	黄										
115-00122	ORF300	乳白	5.0~78.0	301	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	2,500
115-00124	ORF300-YLW	黄										

耐候グレード


屋内外使用

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

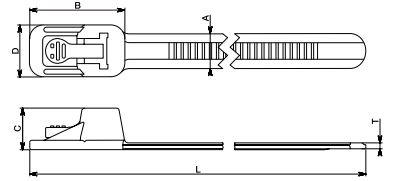

屋外用の耐候グレードです。耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
115-00161	ORF150-S-W	5.0~36.0	150	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
115-00164	ORF200-S-W	5.0~50.0	201	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
115-00184	ORF300-S-W	20.0~82.0	301	4.7	(14.5)	6.7	8.1	1.5	135(13.77)	100	2,500
115-00187	ORF360-S-W	20.0~101	361	4.7	(14.5)	6.7	8.1	1.5	135(13.77)	100	2,500
115-00120	ORF200-W	5.0~45.0	202	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	5,000
115-00123	ORF300-W	5.0~78.0	301	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	2,500

増幅長Rタイプ
新登場!

増幅長Rタイプ
新登場!

耐候グレード


屋内外使用

色 緑

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

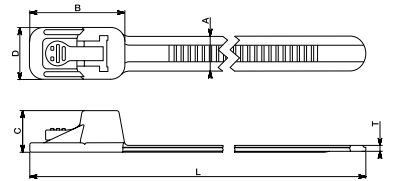


緑色でも紫外線に強い耐候性を兼ね備えています。植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。


使用用途

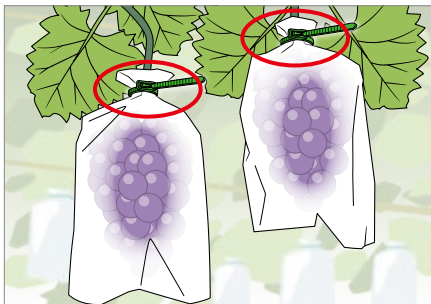

果樹袋の口留めに

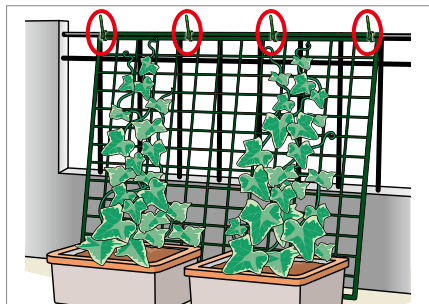

支柱の固定に

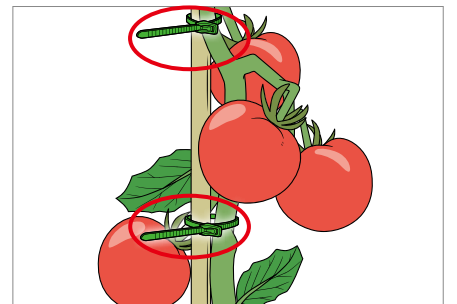

添え木の固定に

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
115-00173	ORF150-S-W-GRN	5.0~36.0	150	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
115-00174	ORF200-S-W-GRN	5.0~50.0	201	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000

ヘラマンタイトン株式会社

■ 東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F

・関東販売課

TEL (03) 5790-3113 FAX (03) 6675-3255

・オートモーティブ事業部

TEL (03) 5790-3125 FAX (03) 6683-7883

■ 仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー18F

・東北販売課

TEL (022) 722-1057 (代) FAX (022) 722-1058

■ 大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル12F

・関西販売課

TEL (06) 6395-8610 (代) FAX (06) 6485-4897

・オートモーティブ事業部

TEL (06) 6395-8427 FAX (06) 6485-4897

■ 名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング4F

・中部販売課

TEL (052) 229-1052 FAX (052) 687-1453

・オートモーティブ事業部

TEL (052) 229-1053 FAX (052) 687-3115

■ 福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勸筑筑通ビル3F

・九州販売課

TEL (092) 481-8780 (代) FAX (092) 481-8778



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望などはウェブサイトへ

www.hellermanntyton.co.jp



新製品の情報もいち早くアップロード。タイムラグなしでご覧いただけます。ウェブサイトから資料請求もできます。

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。

●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2021年5月現在のものです。

Leaf-ORF-V5-2105-6K-HT/K7