

アウトレバー・リピートタイ

レバーを押すだけで、簡単に取り外し可能

優れた安全性

取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。


細幅タイプ
新登場!

片手で簡単にリリース

従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側に付いているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

細幅タイプは固定具にも使用可能

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます。配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。

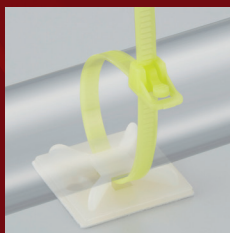

ヘラマンタイトン株式会社

アウトレバー・リピートタイ



アウトレバー・リピートタイは、取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。


屋内用の標準グレード（乳白色、黄色）のほかに、屋外用の耐候グレード（黒色）もご用意しております。

新登場の細幅タイプは、マウントベースやタイマウントなどの各種固定具にも使用することが可能です。全長150mmサイズは短尺で、小径結束時も余長が出すぎないため、邪魔になりにくく用途がさらに広がります。


従来のリピートタイとの比較




色は、乳白、黄、黒の3色があるため、配線の識別も可能です。

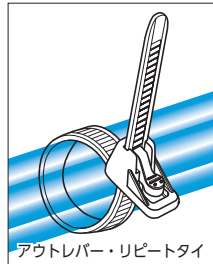

アウトレバー・リピートタイ

 

取り外し用のレバーがヘッドの外側に付いたため、被結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。

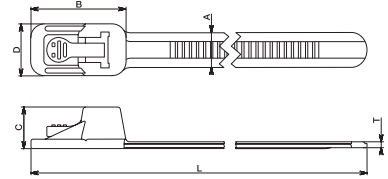

標準グレード

屋内使用

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No.	型番	色	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
				全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
細幅タイプ 新登場!	115-00159	ORF150-S	5.0~36.0	150	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
細幅タイプ 新登場!	115-00160	ORF150-S-YLW										
細幅タイプ 新登場!	115-00162	ORF200-S	5.0~50.0	201	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
細幅タイプ 新登場!	115-00163	ORF200-S-YLW										
	115-00119	ORF200	5.0~45.0	202	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	5,000
	115-00121	ORF200-YLW										
	115-00122	ORF300	5.0~78.0	301	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	2,500
	115-00124	ORF300-YLW										



耐候グレード

屋内外使用

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No.	型番	色	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
				全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
細幅タイプ 新登場!	115-00161	ORF150-S-W	5.0~36.0	150	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
細幅タイプ 新登場!	115-00164	ORF200-S-W	5.0~50.0	201	4.7	(14.0)	6.5	8.1	1.0	135(13.77)	100	5,000
	115-00120	ORF200-W	5.0~45.0	202	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	5,000
	115-00123	ORF300-W	5.0~78.0	301	7.4	20.1	8.8	11.0	1.3	222.3 (22.67)	100	2,500

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2018年4月現在のものです。