

屋内外の紫外線が当たる場所での配線結束作業に


●標準グレード同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。

●作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。



仕様

▶ 材質	66ナイロン	RoHS <small>適合</small>	HF <small>ハロゲンフリー</small>		
▶ 色	黒	■環境負荷物質管理体制			
▶ 常時使用温度範囲	-40℃~+85℃				
▶ グレード	標準	耐候	耐熱	耐薬品	難燃
▶ UL難燃グレード (主原料)	UL94HB	UL94V-2	UL94V-0		

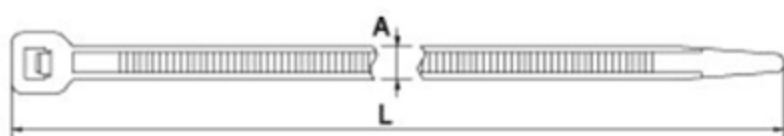

EA475AJ-8

EA475AJ-10

EA475AJ-15

EA475AJ-16

EA475AJ-19

EA475AJ-20

EA475AJ-25

EA475AJ-30

EA475AJ-35

EA475AJ-38

EA475AJ-45

EA475AJ-55

EA475AJ-82

EA475AJ-100

EA475AJ-130

型番	結束径 φmm	寸法 mm		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	UL規格 認定品
		全長 : L	幅 : A		
AB80-W-1000	1.0~16	80	2.2	80 (8.16)	○
AB80-W-100	1.0~16	80	2.2		○
AB100-W-1000	1.0~22	100	2.5		○
AB100-W-100	1.0~22	100	2.5		○
AB150-W	1.0~36	152	3.5	135 (13.77)	○
AB160-W	1.5~35	158	4.7	225 (22.94)	○
AB190-W	1.5~50	202	3.6	135 (13.77)	○
AB200-W	1.5~50	202	4.6	225 (22.94)	○
AB250-W	1.5~65	251	4.8	270 (27.53)	○
AB270-W	2.0~70	270	4.8	225 (22.94)	○
AB300-W	1.5~80	301	4.8	270 (27.53)	○
AB350-W	3.0~100	380	7.6	535 (54.56)	○
AB380-W	2.5~105	383	4.8	225 (22.94)	○
AB450-W	15.0~130	460	7.6	535 (54.56)	
AB550-W	4.0~145	541	13.0	1,115 (113.7)	○
AB800-W	8.0~245	820	8.8	780 (79.54)	
AB1000-W	152~330	1095	8.9		
AB1300-W	152~405	1325	8.9		