

黒ではないのに 耐候性

インシュロック耐候性カラータイ。
屋内・屋外を選ばず、
美観も損ないません。

長尺カラータイ

NEW



リール状のストラップで結束径を
問わず、大口径の結束に最適

インシュロック耐候性カラータイ

- 電気・空調工事でおなじみのABタイ。屋内・屋外を問わず、紫外線が当たる場所でも使用いただけます。
- 空調配管や電線用可とう管 (PF 管) の施工に最適です。

黒色インシュロックとの比較



グレー

アイボリー

ヘラマンタイトン株式会社

ABシリーズ 耐候性カラータイ(グレー色、アイボリー色)

電気・空調工事でおなじみのインシュロックABシリーズに耐候グレードの2色をラインアップ。



紫外線に強い、耐候性カラータイ。屋内・屋外を選ばず、美観も損ないません。

- 従来の一般的な66ナイロン製耐候グレードの結束バンドは、黒色ですが、「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
- 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工に最適です。
- ABシリーズ標準グレード(乳白色)、耐候グレード(黒色)よりも耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。



ABシリーズ耐候グレード(黒色写真左)との違いが一目でわかる専用パッケージ入り(写真右)。

耐候・耐熱グレード

高温・屋内外環境下

材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃~+110℃



グレー	型番	結束径(φmm)		寸法(mm)						ルーブリ張強度(最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
EA475AJ-821	AB200-GRY	1.5	50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000
EA475AJ-822	AB250-GRY	1.5	65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000
EA475AJ-823	AB300-GRY	1.5	80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000

アイボリー	型番	結束径(φmm)		寸法(mm)						ルーブリ張強度(最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
EA475AJ-811	AB100-IVY	1.0	22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000
EA475AJ-812	AB150-IVY	1.0	36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000
EA475AJ-813	AB200-IVY	1.5	50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000
EA475AJ-814	AB250-IVY	1.5	65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000
EA475AJ-815	AB300-IVY	1.5	80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000
EA475AJ-816	AB350-IVY	3.0	100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500


長尺カラータイ(耐候性、グレー色)

リール状のため、結束径を問わず大口径の結束が可能。長期間の屋外での使用に最適。ストラップ表面のアヤ目加工で滑りにくく、柔軟性に優れ抜群の作業性。

耐候グレード

屋内外環境下

色 グレー UL難燃グレード(主原料) UL94HB 常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

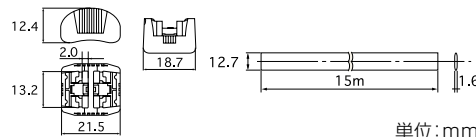

■ ロッキングヘッド

型番	材質	寸法(mm)			ルーブリ張強度(最小値) N (kgf)	販売単位(個)			
		全長	幅	高さ		袋	小箱	大箱	
EA475AJ-711	ELN-H3-GRY	66ナイロン	21.5	18.7	12.4	250(25.49)	25	250	2,500

■ リールストラップ

型番	材質	寸法(mm)		販売単位(巻)			
		幅	厚み	巻	小箱	大箱	
EA475AJ-701	ELPE-R2-GRY-15	ポリエチレン	12.7	1.6	1(15m)	10	40

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001、ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●東日本販売部 関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東日本販売部 東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F
●西日本販売部 中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●西日本販売部 関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630

ヘラマンタイトンホームページ
<http://www.hellermannntyton.co.jp>

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勲筑紫通ビル 3F
●西日本販売部 九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2015年11月現在のものです。

Leaf.-ABWcolor/ELNWGRY-V1-5K-1511-5K-HT/K7