

ローヘッドタイ®

省スペース用インシュロックタイ

ヘッドの高さを
約**50%**
低減*

長さ200mmタイプに
耐熱・耐候・難燃グレードが
新登場!!

ローヘッドタイ

従来品

*:当社比(結束時の電線被覆からヘッド部の最長点までの距離をローヘッドタイ LPT80と従来品 SHT18R-Wで計測比較)

従来品
ローヘッドタイ

タイの
切り残しが
出にくい
構造

ヘラマンタイトン株式会社

ローヘッドタイ®

周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン。ワイヤーハーネス径のコンパクト化に貢献

ローヘッドタイの特長

①ヘッド部の引っ掛かりを防ぎます



低く、丸みのある滑らかなヘッド部デザインのため、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりを防止し、周辺の電線被覆を傷つけにくい、安全性に配慮した製品です。

②ワイヤーハーネス径をコンパクトにまとめます



結束バンドの中で、ヘッド部の高さが最も低く抑えられたことにより、複数のハーネス束をまとめる際にも、ヘッド部が干渉しにくく、ワイヤーハーネス全体の径のコンパクト化に貢献します。

③切り残しの出にくい独自のヘッド構造(特許出願中)



結束・切断後のタイ(バンド部)の切り残しが出にくい独自のヘッド構造を採用。また、タイの切り残しが上向きではなく、ヘッドの横方向からなるため、周辺の電線被覆や作業者を傷つけない、安全設計です。

*1：従来品の中で最小ヘッドを持つ SHT18R-W とローヘッドタイ LPT80 を比較しています。

付番	材質	グレード	使用環境	UL難燃グレード(主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	屋内	UL94V-2	乳白	-40℃～+85℃
-HS	66ナイロン	耐熱	高温環境下	UL94V-2	薄緑*2	-40℃～+110℃
-HSW	66ナイロン	耐熱・耐候	高温・屋内外環境下	UL94V-2	黒	-40℃～+110℃
-HR	46ナイロン	耐熱	高温環境下	UL94V-2	ベージュ*3	-40℃～+130℃
-V0	66ナイロン	難燃	屋内	UL94V-0	白	-40℃～+85℃

*2:温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

*3:樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。


UL規格認定品

E64962

※LPT200シリーズはUL規格認定品ではありません。

RoHS適合

HFハロゲンフリー

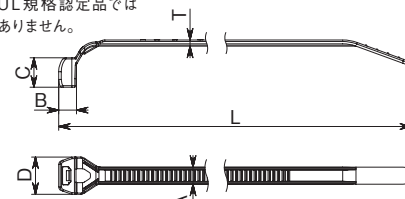

Article-No.	型番	結束径φ (mm)		寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N(kgf)	販売単位 (本)		適用工具*5
		最小	最大	全長 L	幅 A	B	C	D	T		袋	ケース	
112-00028	LPT80	1.5*4	16.0	80.3	2.2	2.3	3.8	4.8	0.8	40(4.08)			EVO7SP
112-00030	LPT80-HS	1.5*4	16.0	80.3	2.2	2.3	3.8	4.8	0.8	40(4.08)			
112-00032	LPT80-HSW	1.5*4	16.0	80.3	2.2	2.3	3.8	4.8	0.8	40(4.08)			
112-00031	LPT80-HR	1.5*4	16.0	80.3	2.2	2.3	3.8	4.8	0.8	40(4.08)			
112-00029	LPT80-V0	1.5*4	16.0	80.3	2.2	2.3	3.8	4.8	0.8	40(4.08)			
112-00038	LPT200	3.0	50.0	200	5.0	3.9	5.8	8.2	1.2	135(13.77)			EVO7SP MK8
112-00041	LPT200-HSW	3.0	50.0	200	5.0	3.9	5.8	8.2	1.2	135(13.77)			
112-00040	LPT200-HR	3.0	50.0	200	5.0	3.9	5.8	8.2	1.2	135(13.77)			
112-00042	LPT200-V0	3.0	50.0	200	5.0	3.9	5.8	8.2	1.2	135(13.77)			

*4:手締めで結束する場合の最小結束径はφ1.0mmになります。 *5:適用工具の詳細はヘラマンタイトン総合カタログまたはホームページをご覧ください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
 ●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
 ●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
 ●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
 ●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
 ●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
 ●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
 ●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
 ●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

ヘラマンタイトンホームページ

www.hellermannntyton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。

●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2017年11月現在のものです。

Leaf-LPT-V2-1711-PDF-HT