




- スーパーグリップは、ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。
- ロック爪は頑丈で強度が高く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
- バンドウイットの結束バンドは、社団法人電気設備学会の「JESC E0017/IEIE J-P-0001配線用合成樹脂結束帯」規格、「JESC E0018/IEIE J-P-0002配線用合成樹脂結束帯の施行方法」規格の適合品です。

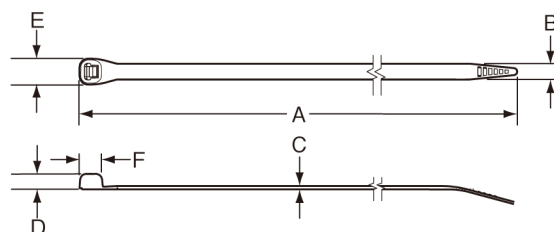


部品番号		最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)						ループ引張強度* N (kg)	推奨工具	梱包数 (本)
ナチュラル	耐候性黒		A	B	C	D	E	F			
PLT80	PLT80B	17	79	2.3	0.8	2.9	4.6	3.8	80(8.2)	GTS, PTS	100
PLT100	PLT100B	23	106	3.0	1.0	3.9	5.3	4.4			100
PLT150	PLT150B	38	157	4.3		4.5	7.8	5.6	178(18.2)		100
PLT200	PLT200B	51	211	5.7	1.2	5.6	8.7	7.4	222(22.7)		100
PLT250	PLT250B	66	264		1.3		9.1	8.1	311(31.7)		100
PLT300	PLT300B	81	315				10.0	8.4	534(54.5)		100
PLT350	PLT350B	105	389	8.4	1.6	7.4	13.9	10.0	534(54.5)	GTH, PTH	50
PLT370S	PLT370SB	107	389	5.7	1.3	5.6	9.1	8.4	311(31.7)	GTS, PTS	100
PLT450	PLT450B	132	471	9.7	1.7	8.1	15.2	10.8	778(79.3)	GTH, PTH	50
PLT510	PLT510B	127	511	12.7	1.9	10.2	20.3	16.8	1112(113.5)	GS4EH PPTEH	25
PLT550	PLT550B	152	564								25

*ループ引張強度は、SAE-AS23190Aに準拠したループ引張強度規格値です。


品番	メーカー型番	品番	メーカー型番
EA475AS-80	PLT80	EA475AT-80	PLT80B
EA475AS-100	PLT100	EA475AT-100	PLT100B
EA475AS-150	PLT150	EA475AT-150	PLT150B
EA475AS-200	PLT200	EA475AT-200	PLT200B
EA475AS-250	PLT250	EA475AT-250	PLT250B
EA475AS-300	PLT300	EA475AT-300	PLT300B
EA475AS-370	PLT370S	EA475AT-370	PLT370SB
EA475AS-450	PLT450	EA475AT-450	PLT450B
EA475AS-510	PLT510	EA475AT-510	PLT510B
EA475AS-550	PLT550	EA475AT-550	PLT550B

 スーパーグリップ




PLT80、PLT80B
EA475AS-80、EA475AT-80

 ※PLT80、PLT510、PLT550は、他と形状が異なります。



PLT100、PLT100B
EA475AS-100、EA475AT-100

 


PLT150、PLT150B
EA475AS-150、EA475AT-150




PLT200、PLT200B
EA475AS-200、EA475AT-200



 PLT250、PLT250B
EA475AS-250、EA475AT-250




PLT300、PLT300B
EA475AS-300、EA475AT-300

 


PLT350、PLT350B
EA475AS-350、EA475AT-350



 
PLT370S、PLT370SB
EA475AS-370、EA475AT-370



PLT450、PLT450B
EA475AS-450、EA475AT-450

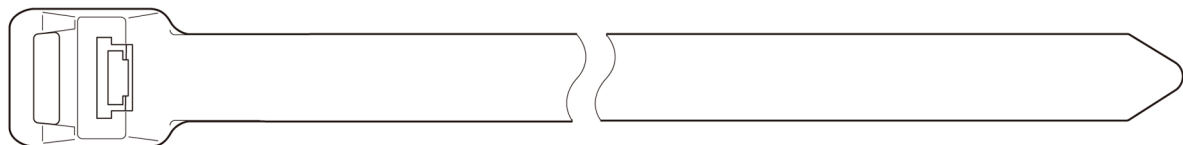

PLT510、PLT510B
EA475AS-510、EA475AT-510

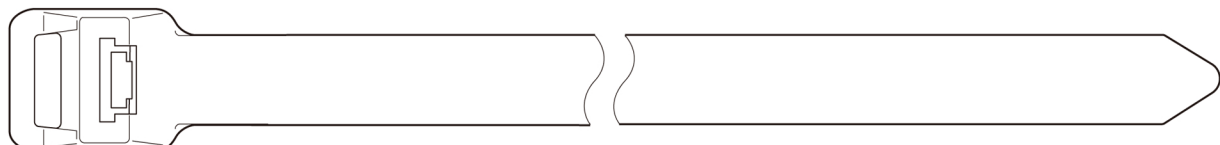

PLT550、PLT550B
EA475AS-550、EA475AT-550