


Pan-Ty™ 耐候性ナイロン12結束バンド



- 屋外耐用年数28年です*。
 - 耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能です。
 - 耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。
 - 耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。
- *耐用年数はPanduit Corporationが実施した暴露試験に基づくもので、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。

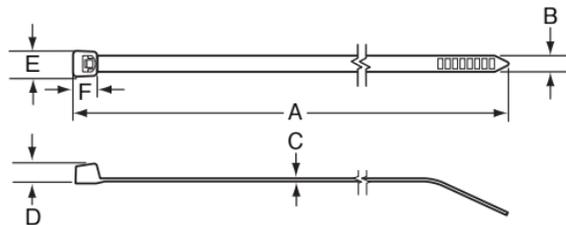

材質	材質コード
耐候性ナイロン12	120

	部品番号		最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	推奨工具	
	100本入	1000本入		A	B	C	D	E	F			
-10	PLT1M	-C120	-M120	22	99	2.5	1.1	3.9	4.6	4.3	80(8.2)	GTS PTS
-15	PLT1.5I	-C120	-M120	35	142	3.6		4.6	6.1	5.2	111(11.4)	
-20	PLT2S	-C120	-M120	48	188	4.8	1.3	5.6	8.0	6.7	178(18.2)	
-25	PLT2.5S	-C120	-M120	64	249				8.6			
-30	PLT3S	-C120	-M120	76	292							
-40	PLT4S	-C120	-M120	102	368	7.6	1.9	8.4	12.2	8.8	400(40.9)	
	PLT8LH	-C120	—	203	701	7.6	1.9	8.4	12.2	8.8	400(40.9)	GTH, PTH
		250本入	—									
	PLT4H	-TL120	—	102	368	7.6	1.9	7.4	12.2	8.6	400(40.9)	GTH, PTH

EA475AX