



Pan-Ty™ パンタイ ナイロン結束バンド

Pan-Ty™ 仮止めタイプ ナイロン結束バンド

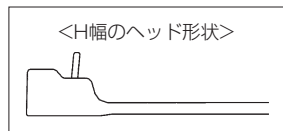


- ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
- 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。

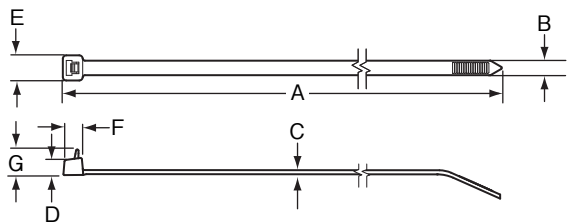

材質	材質コード
ナイロン66	無印
耐候性ナイロン66	0
耐熱性ナイロン66	30

※製品によっては、お取り扱いのない材質があります。
詳しくはA54ページをご覧ください。

<ロック解除の仕方>
ヘッド部のタブを下げた
まま、結束バンドを引き
抜いてください

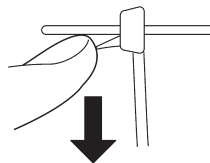

	部品番号		最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)							ループ引張強度 N (kg)	
	100本入	1000本入		A	B	C	D	E	F	G		
EA475AX-210	PRT1S	-C	-M	25	122	4.8	1.3	5.6	8.0	6.6	8.1	222(22.7)
EA475AX-215	PRT1.5S	-C	-M	38	160							
EA475AX-220	PRT2S	-C	-M	48	188							
EA475AX-230	PRT3S	-C	-M	76	292				8.6	6.7		
	PRT4S	-C	-M	102	368							
		50本入	250本入									
	PRT2H	-L	-TL	51	213	7.6	1.9	7.6	12.2	10.5	10.9	356(36.3)
	PRT3H	-L	-TL	76	290							
	PRT4H	-L	-TL	102	368							