


Pan-Ty™ パンタイ結束バンド

Pan-Ty™ 耐候性ナイロン12結束バンド



- NETIS（国土交通省新技術情報システム）登録製品です。登録番号：KT-150105-VE
- 屋外耐用年数33年です*。
- 耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能です。
- 耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。
- 耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。

*耐用年数はPanduit Corporation
が実施した屋外暴露試験に基づくもので、
実際の使用環境での性能を保証するものではありません。

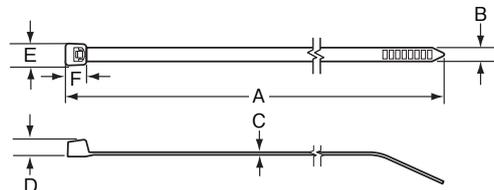

材質	材質コード
耐候性ナイロン12	120

EA475AX

	部品番号		最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	推奨工具	
	100本入	1,000本入		A	B	C	D	E	F			
-10	PLT1M	-C120	-M120	22	99	2.5	1.1	3.9	4.6	4.3	80(8.2)	GTS-E GS2B-E PTS
-15	PLT1.5I	-C120	-M120	35	142	3.6		4.6	6.1	5.2	111(11.4)	
-20	PLT2S	-C120	-M120	48	188	4.8	1.3	5.6	8.0	6.7	178(18.2)	
-25	PLT2.5S	-C120	-M120	64	249				8.6			
-30	PLT3S	-C120	-M120	76	292							
-40	PLT4S	-C120	-M120	102	368	7.6	1.9	8.4	12.2	8.8	400(40.9)	GTH-E GS4H-E PTH
	PLT7LH	-C120	—	178	627							
	PLT8LH	-C120	—	203	701							
		250本入	—									
	PLT4H	-TL120	—	102	368	7.6	1.9	7.4	12.2	8.6	400(40.9)	GTH-E GS4H-E PTH