 
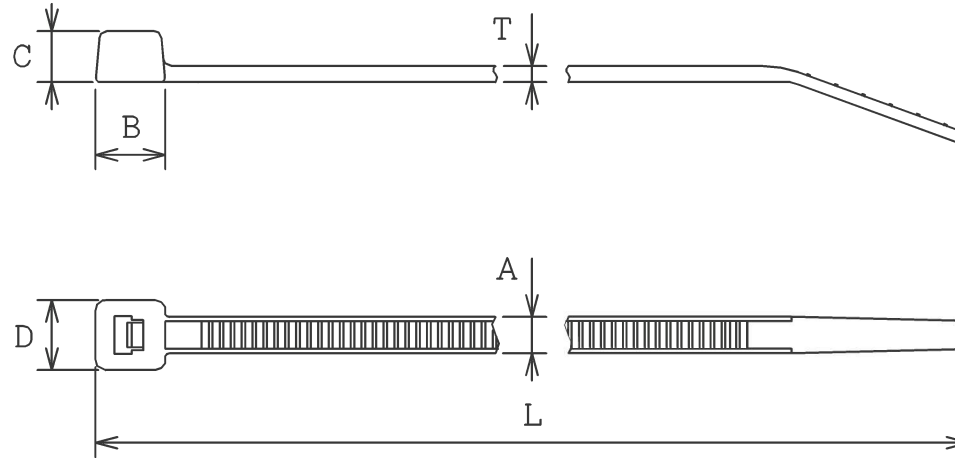


SW  
2011符号×数  
Part変更事項  
Revision Record担当者  
Changed日付  
Date確認  
Checked日付  
Date承認  
Approved日付  
Date

型番 Product Code	材質 Material	色 Color	結束後使用温度範囲 Self-declared Operating Temperature(After Bundle)	UL温度範囲 Operating Temperature	UL	
					主原料 Raw Material	製品 Product
T18R-TZ	ふっ素樹脂 耐熱・耐薬品 /ETFE Heat Stabilized & Chemical resistance	青色 Blue	-80°C~+170°C	-60°C~+170°C	UL94V-0	E64962

L	T	A	B	C	D
100.0±2.0	1.2±0.2	2.5±0.2	4.8±0.2	3.5±0.2	4.8±0.2

結束径/Bundle Diameter

φ5~φ22

ループ引張強度(最小値)  
/Min. Loop Tensile Strength

80N

寸法単位/Dimension Units

mm

性能 / Performance  
仕様 / Specification

本製図の著作権はヘルマンタイトン(株)に  
属し事前の書面での許可無く第三者に  
ももらしたり複写することを禁ずる。

The copyright of this drawing is  
reserved by HELLERMANN TYTON.  
It is issued on condition that  
it is not reproduced, copied or  
disclosed to a third party,  
either wholly or in part,  
without the consent of  
HELLERMANN TYTON.

製図/Drawn

17/10/2013

S. Kikumoto

承認/Approved

17/10/2013

K. Yasuhara

尺度 / Scale

2 : 1

製品名/型番 / Title

スタンダードタイ  
STANDARD TIE

T18R-TZ

図面番号 / Drawing-No.

1 3 2 0 5 - 1 3 - 4 0 1

用紙  
D. Size A4ページ  
Sheet 1 / 1

# HellermannTyton

HellermannTyton Co., Ltd.