

知って
得する!

HellermannTyton

SPECIAL NEWS

金属検出機とX線検出機での検出が可能な結束バンド

メタルコンテンツタイ®

屋内使用

 


食品衛生法
適合

RoHS
適合
HFハロゲン
フリー

色 青

材質 変性66ナイロン・鉄系成分

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

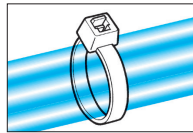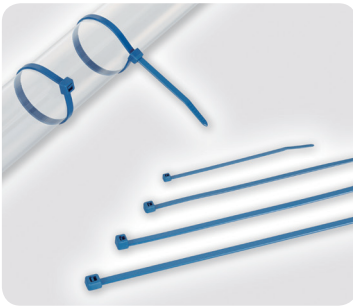


金属検出機・X線検出機での検出が可能な、食品製造現場での異物混入対策に効果的な結束バンドです。X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。

※ご使用されている金属検出機・X線検出機の設定などによっては、メタルコンテンツタイが検出されない場合がございますので、事前に実際の使用環境でご確認願います。

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
111-02710	MCTXR100-BLU	4.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	60 (6.12)	100	25,000
111-02711	MCTXR150-BLU	5.0~36.0	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	110 (11.22)	100	10,000
111-02712	MCTXR200-BLU	6.0~50.0	202	4.7	6.8	5.9	7.8	1.3	150 (15.30)	100	5,000
111-02713	MCTXR300-BLU	10.0~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	150 (15.30)	100	5,000

X線検出機での検出感度確認結果(MCTXRタイプと従来品の比較)

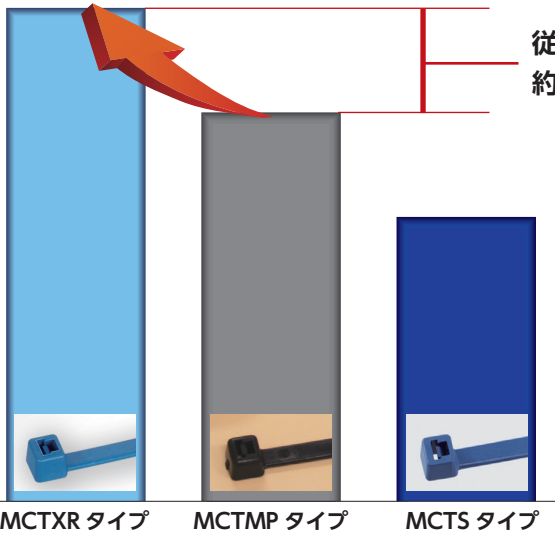

従来のX線検出機対応のMCTMPタイプと比べ、
約3割検出感度がアップ!



MCTXRタイプ
当製品



MCTMPタイプ

X線検出機での検出に優れたメタルコンテンツタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。



MCTSタイプ

メタルコンテンツタイのスタンダードタイプです。金属検出機での検出に最も優れており、カラーバリエーションが豊富なため、配線の識別も可能です。

※投影時の濃淡による比較(当社調べ)

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883
■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

ヘラマンタイトウェブサイト
www.hellermannityton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2021年2月現在のものです。

Leaf-MCTXR-V2-2102-2K-HT/Pit