

コンクリートアンカー

下穴を開けて指で押し込むだけの簡単固定

押し込むだけの簡単固定


下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます*。返しが付いているため、強固に固定することが可能です。

*：石膏ボードには使用できません。



ズレ防止リブ付き

ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。

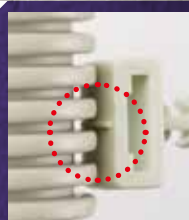

太幅インシュロックタイも併用可能

幅 12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。



コンクリートアンカー



コンクリートアンカーは下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます*1。アンカー部には返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mmまでのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリップが付いているため、P F 管をしっかりと固定することができます。

適用材*1

・コンクリート ・サイディングボード

*1：石膏ボードには使用できません。

特長




幅12.7mmまでのインシュロックタイ・エンドレスタイの併用が可能です。




下穴を開けて指で押し込むだけでしっかり固定
PF管をしっかりと固定するズレ防止のリップ付き


使用環境

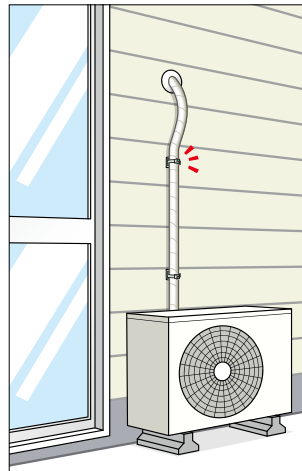

エアコン室外機の配管固定

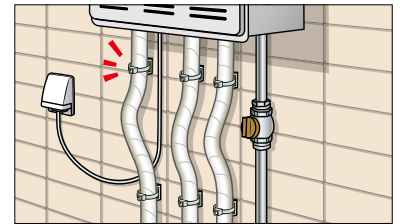

給湯設備室外機の配管固定

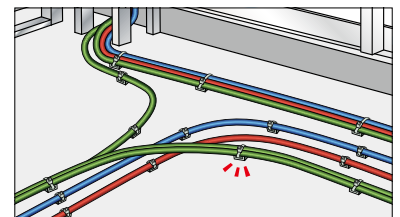

床下の配線・配管固定

耐候グレード

屋内外使用


RoHS₂ 適合 HFハロゲンフリー

色 アイボリー

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

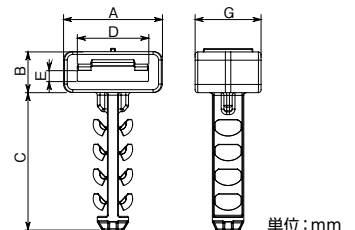

単位:mm

Article-No.	型番	寸法(mm)						取付穴径 φ (mm)	許容静荷重 N (kgf)	使用インシュロックタイ*2
		A	B	C	D	E	G			
151-03205	CA1	18.0	7.4	25.0	13.0	2.0	12.0	6.0	39.2(4)	幅2.2~12.7mm 厚さ1.0~1.6mm

*2：インシュロックタイは別売りです。

！ ご注意

・石膏ボードには使用できません。適用材以外の材料に使用する場合は、事前に評価・確認の上、採用のご判断をお願いいたします。
・取り外した製品は再使用しないでください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区世塚 1-48-3 住友不動産世塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト

www.hellermannntyton.co.jp

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2020年4月現在のものです。