

## アルミフレーム用固定具



標準グレード


屋内使用

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

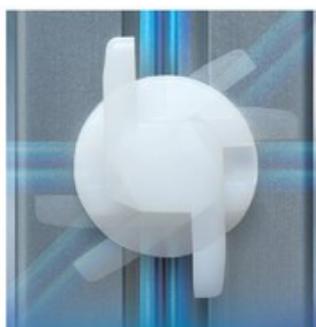


生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、インシュロックタイを併用して簡単に配線固定が可能です。

アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ポッシュ・レックスロス)<sup>\*1</sup>製共用タイプと2社(イマオ、NIC)<sup>\*1</sup>製共用タイプがあり、両タイプ共に、20mm角、30mm角、40mm角用をラインアップし、汎用性に優れています。


<sup>\*1</sup>: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ポッシュ・レックスロス株式会社、株式会社イマオコーポレーション、エヌアイシ・オートテック株式会社の商標あるいは商号です。

特許第 6193658号登録済


意匠登録第1498221、1498222、1498223、1498224、1498225号登録済

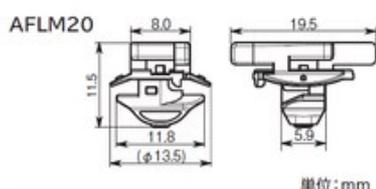SUS、MISUMI、ポッシュ・レックスロス<sup>\*1</sup>用

単位:mm

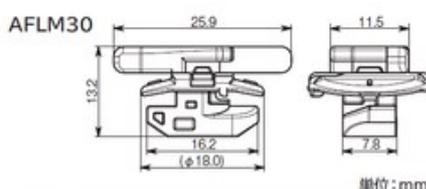


単位:mm

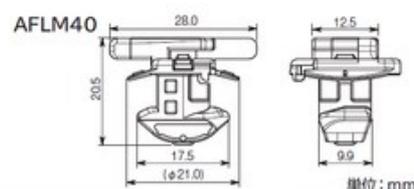


単位:mm


Article-No.	型番	適用アルミフレーム <sup>*2</sup>			使用インシュロックタイ <sup>*3</sup>	販売単位(個)		
		板厚	溝幅(スロット)	外形寸法(参考)		袋	ケース	
EA475GH-52	151-01065	AFLM20	1.5~2.0mm	6.0mm	20mm角	T18~T30タイプ (タイ幅3.6mmまで)	100	5,000
EA475GH-53	151-01232	AFLM30	2.0~2.2mm	8.0mm	30mm角	T18~T60タイプ (タイ幅4.8mmまで)	100	5,000
EA475GH-54	151-01066	AFLM40	5.5~6.0mm	10.0mm	40mm角	T18~T60タイプ (タイ幅4.8mmまで)	100	2,500

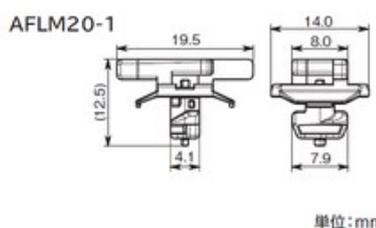イマオ、NIC<sup>\*1</sup>用

単位:mm

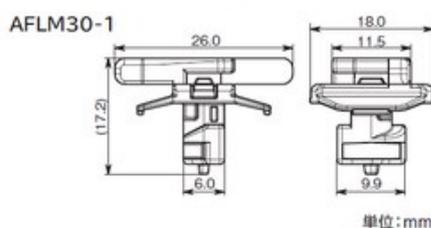

単位:mm

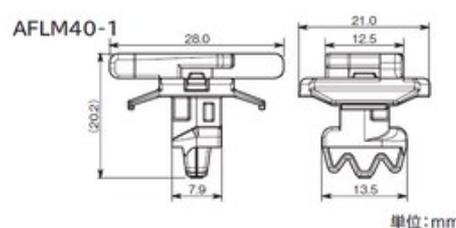

単位:mm

Article-No.	型番	適用アルミフレーム <sup>*2</sup>			使用インシュロックタイ <sup>*3</sup>	販売単位(個)		
		板厚	溝幅(スロット)	外形寸法(参考)		袋	ケース	
EA475GH-62	151-01610	AFLM20-1	1.5~1.9mm	4.3~5.3mm	20mm角	T18~T30タイプ (タイ幅3.6mmまで)	100	5,000
EA475GH-63	151-01611	AFLM30-1	2.5~3.0mm	6.2~6.5mm	30mm角	T18~T60タイプ (タイ幅4.8mmまで)	100	5,000
EA475GH-64	151-01612	AFLM40-1	4.0~4.8mm	8.0~8.4mm	40mm角	T18~T60タイプ (タイ幅4.8mmまで)	100	2,500

<sup>\*2</sup>: 板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、上記以外のフレームでも取り付け可能な場合がございます。  
<sup>\*3</sup>: インシュロックタイは別売りです。

**⚠️ ご注意** 製品により、挿入時と固定完了時のレバーの位置が異なります。

挿入時の角度の違い



固定完了時の角度の違い

