
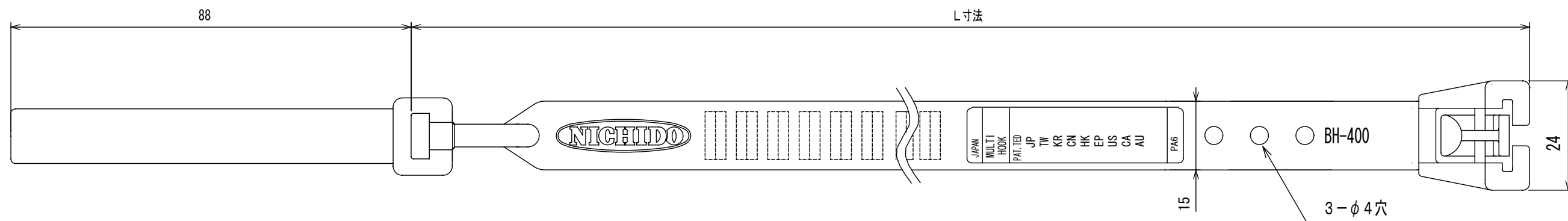


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

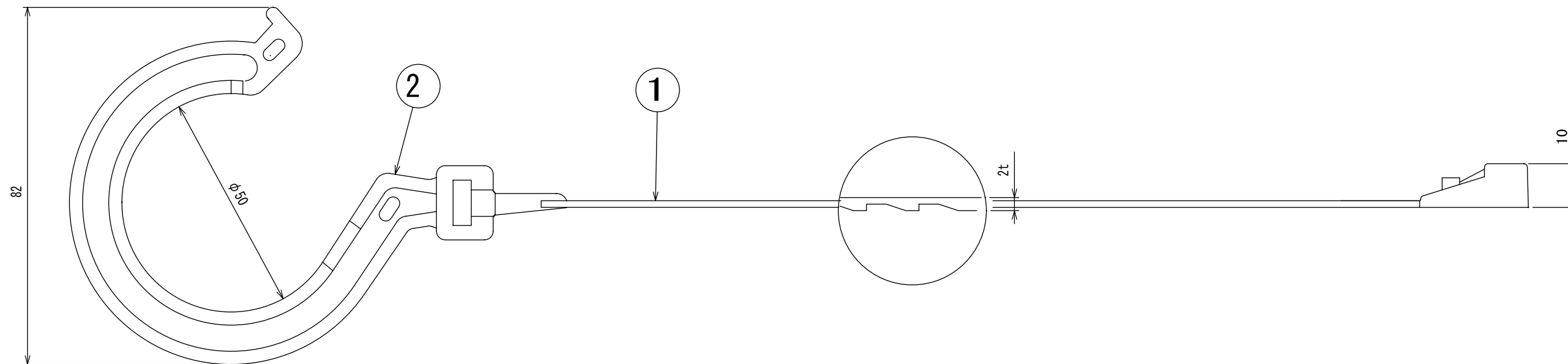

型 式	BH-400LH
L 寸法 (mm)	400
結束径 (max)	φ 100
耐荷重 (kg)	10.0
温度範囲	-20℃~80℃
着 色	オレンジ

2	単管フック	1	29616
1	連結ベルト	1	-
No.	部品名	個数	コード

COMPONENTS				コード	
部品名	万能フッカー			承認	29632
MODEL 品番	BH-400LH			検図	
MATERIAL 材質	PA6	REMARKS 備考	耐候性 グレード	DESIGN 設計	
1台分 個数	3D 三角法	SCALE 尺度	1/1	DEFINITION 製図	
NICHIDO IND. CO., LTD 日動工業株式会社			出図コード HM-A3	作成日	2005. 8. 30
				K-BH-400LH	