



ベルト幅8m/m太物結束に最適！
フリーサイズで無駄(ゴミ)が
出ない手締用結束バンド。

しめしめ80

ベルト幅 8m/m

写真は、HB80HS-50です。

特長

フリーサイズ

小さな径から大きな物まで結束

ノンロスタイプ

捨てる部分が無く、ムダ(ゴミ)が出ない

楽な作業性

長尺のため、引きシロ部分が多く結束しやすい

強い破断強度

引張破断強度/HB80:75kgf

仕様

仕様

ベルト(幅8mm)……66ナイロン

クリップ……………66ナイロン

用途

- ・冷媒配管・エア配管・ホースの結束・固定に
- ・機械設備関係の配線など固定に
- ・梱包に、現場での荷造り作業に



HB80キット 商品番号	仕様		荷姿	
	ベルト	クリップ	寸法(cm)	重さ(g)
HB80HS-50N	50m白	250ヶ白	24×19×7	1,050
HB80HS-50B	50m黒	250ヶ黒	24×19×7	1,050

スペアパーツ

	仕様		荷姿	
	ベルト	クリップ	寸法(cm)	重さ(g)
HB80BT-50N	ベルト50m白		19×19×7	700
HB80BT-50B	ベルト50m黒		19×19×7	700
HB80CB-250N		クリップ250ヶ白 (両面テープ付)	5×19×7	350
HB80CB-250B		クリップ250ヶ黒 (両面テープ付)	5×19×7	350

EA475SG-50

EA475SG-50B


EA475SG-51

EA475SG-51B

- 1** クリップには方向性があります。
狭い方からベルトを入れて下さい。



- 2** ベルトの凹凸部分を下にして下さい。

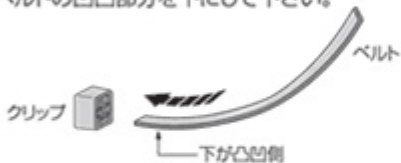

- 3** ベルトを ← 方向にクリップを通します。



- 4** ベルトのギザギザは外側になります。

