

EA475TL(結束バンドガン) 取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

●特長

オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。
引張り強さ調節OK。
オートカット


●仕様

使用可能バンド幅…2. 2～4. 8mm
使用可能バンド厚…1.2mm以下
重さ…300g

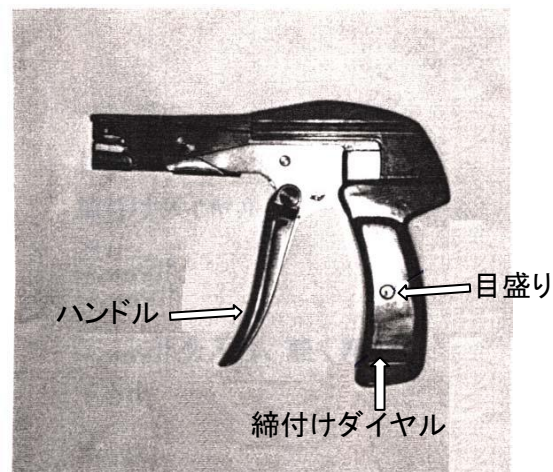

●使用方法

- 1.クリップ部にバンド先端を通します。
- 2.バンドの先端を右の写真のように挿入します。
- 3.ハンドルを引いたり離したりして下さい(往復)。
その操作を繰り返すことにより、ラチェット機構が働き、バンドが締まっていきます。
最後まで締め込んでいくと、バンドは自動的に切断されます。

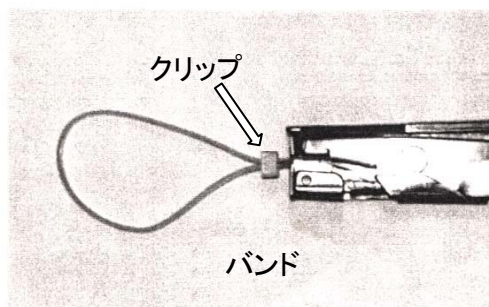

●結束力調整

締付けダイヤルを反時計方向に廻し、目盛りを1にしてはじめて下さい。
時計方向に廻すと結束力が増します。(1～3)
ダイヤルは1～3の間で調整して下さい。(1以下及び3以上廻すと、故障の原因となります)