

# EA475TM-12(結束バンドツール) 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

## ■使用上の注意



- ・当製品はバンドを結束し切断する工具です。用途外の使用はしないでください。
- ・ご使用の場合は、必ず保護メガネを装着してください。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

## ■仕様

- 使用可能バンド幅…5~13mm
- サイズ…218×12×91mm
- スチール製

## ■各部名称

バンド挿入口  
(こちら側から挿入します)

調節ねじ

ハンドル

ジョウ部分




## ■使用方法

- ① 予め、配線、コードなど対象物に当製品で使用可能な幅のバンドで軽く結束しておきます。
- ② バンドの端をバンド挿入口から差し込み、ジョウ部分からバンドを出します。(右図)



- ③ ハンドルを適度に引き、バンドの増し締めをします。
- ④ バンドが締まりハンドルを引くと自動的にバンドがカットされます。(下図A)

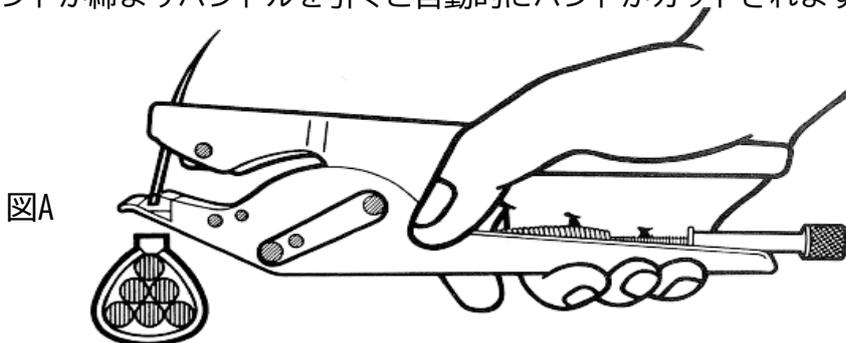

※図Aのように根元でカットされない場合は、調節ねじで調節をしてください。

## ●調節ねじ

- ・調節ネジを時計回り、反時計回りに回すことで引き張りの調節ができます。(右図)  
時計回り→引き張りが強くなります。  
反時計回り→引き張りが緩くなります。

