

**EA490MA-22~-33**  
(パッキレスバルブ)


- 本体 真ちゅう製
- 3種類のダイヤフラム内蔵(ブロンズ 1、ステンレス 2)  
超寿命で磨耗に強く、精密なシーリング。
- 熱安定性ナイロン製ステムシートのために広い適用温度範囲  
OUL/CUL listed

適応冷媒 R11、R12、R22、R134a、R404A、R407C等

使用温度範囲 -40°C~148.8°C

使用圧力 500psi(35kgf/cm<sup>2</sup>、3.4MPa)

破壊圧力 2500psi(175kgf/cm<sup>2</sup>、17.2MPa)

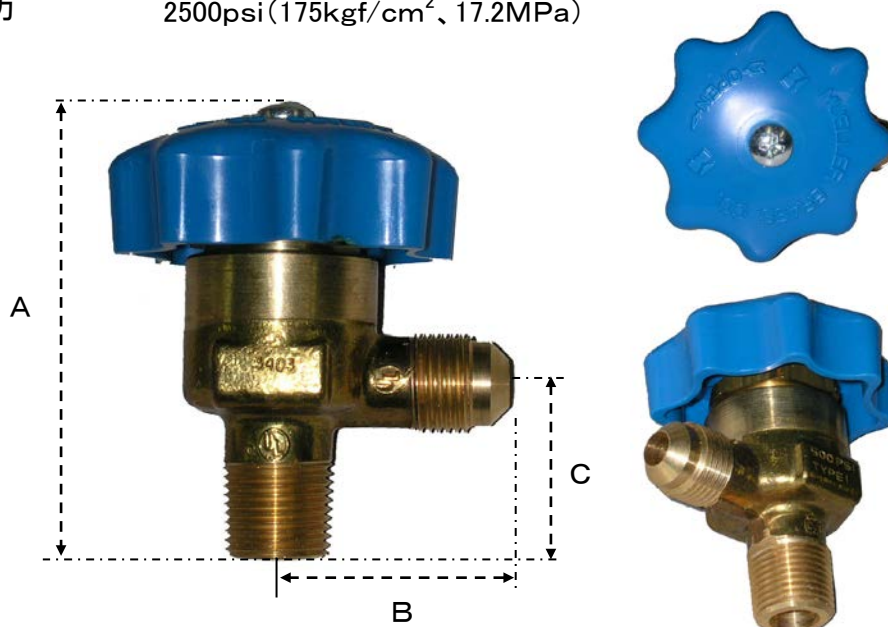

	NPTねじ	フレアーねじ	A	B	C	重量
<del>廃番</del> MA-22	<del>1/4"</del>	<del>1/4"</del>	<del>71.4</del>	<del>32.9</del>	<del>26.6</del>	<del>275g</del>
MA-23	1/4"	3/8"	71.4	36.1	26.6	284g
MA-32	3/8"	1/4"	73	32.9	27.4	279g
MA-33	3/8"	3/8"	73	36.1	27.4	288g

(単位mm)