


# EA495MB-2~EA495MB-11(リキッドラインフィルター) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

●注意 ・フロン冷媒(HFC、CFC、HCFC)のみで使用してください。

●仕様

- ロー付けタイプ
- R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A(安全使用圧力範囲内で用)
- リキッドライン(液側・高圧側)
- 25ミクロンのごみを保持  
(アルミナ:20% molecular sieve:80%)
- 矢印方向のみ
- 粉体塗装
- UL/cUL規格合格

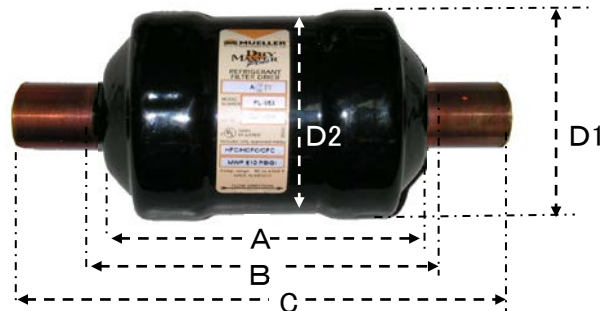

○サイズにより形状が異なります。

品番	接続サイズ	A	B	C	D1	D2	使用圧力
EA495MB-2	1/4"	63	82	98	57	54	4.2MPa
EA495MB-3	3/8"	63	85	101	57	54	4.2MPa
EA495MB-4	1/2"	99	120	140	57	54	4.2MPa
EA495MB-5	5/8"	107	134	160	80	76	4.2MPa
EA495MB-6	3/4"	107	140	171	80	76	3.4MPa
EA495MB-7	7/8"	107	136	174	80	76	3.4MPa
EA495MB-11	1 1/8"	184	207	253	80	76	3.4MPa

(使用範囲内で使用してください。)

品番	体積	冷媒流量(冷凍トン)		
		R134a	R404A	R22 R407C R410A
EA495MB-2	49cm <sup>3</sup>	2	1.5	2
EA495MB-3	49cm <sup>3</sup>	5	3.5	5.5
EA495MB-4	131cm <sup>3</sup>	7.5	5.5	8
EA495MB-5	262cm <sup>3</sup>	12	8.5	13.5
EA495MB-6	262cm <sup>3</sup>	12	8.5	13.5
EA495MB-7	262cm <sup>3</sup>	12	8.5	13.5
EA495MB-11	491cm <sup>3</sup>	16.5	12	18.5


※冷凍トンは(トン/日)です。

品番	脱水能力(drops=滴)					
	R134a		R404A		R22 R407C,R410A	
	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C
EA495MB-2	108	99	171	90	99	90
EA495MB-3	108	99	171	90	99	90
EA495MB-4	198	189	319	166	189	180
EA495MB-5	467	436	724	396	427	396
EA495MB-6	467	436	724	396	427	396
EA495MB-7	467	436	724	396	427	396
EA495MB-11	935	872	1519	809	872	809

※20滴で約1gという報告があります。

●取付上の注意

- ① シールキャップを外してください。
- ② 本体を熱のダメージから守るために、水でぬらした布巾で包んでください。  
(ソルダーは5%Agが好ましい。)
- ③ 全体が充分冷却してから濡れふきを外してください。

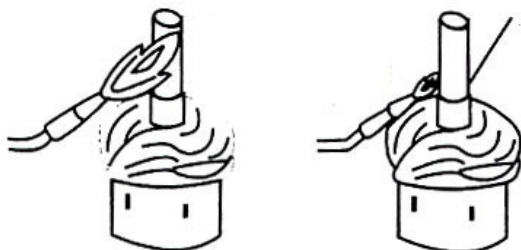

●設 置

(設置方向)

