


EA495MG-3~EA495MG-5(ヒートポンプドライヤー) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意 ・フロン冷媒(HFC、CFC、HCFC)のみで使用してください。

仕様	接続サイズ	容量	A(mm)	B(mm)
EA495MG-3	3/8"	131cm ³	143	57
EA495MG-4	1/2"	262cm ³	156	79
EA495MG-5	5/8"	262cm ³	162	79

- ヒートポンプエアコン用
- 安全使用圧力 4.1MPa
- いろいろな位置に設置可能
- 緻密なる過機構を装備
- 内部構造は冷媒の逆流に適応
- UL listed

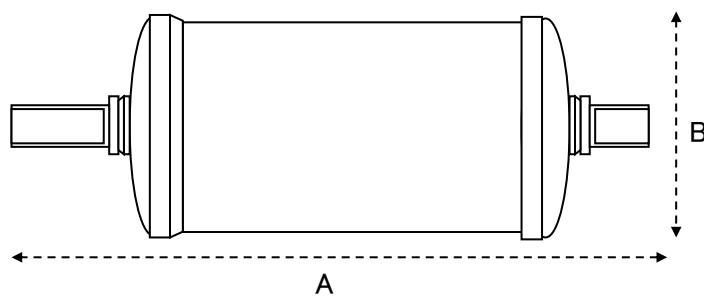

設置

●取付上の注意

- ① シールキャップ外してください。
- ② 本体を熱のダメージから守るために、水でぬらした布巾で包んでください。
- ③ 全体が充分冷却してから濡れふきを外してください。

