


EA500AL-100~-250
(油圧式オートグリッププーラー)

○ 鉄製


- 油圧ラム付
- 油圧能力 10t
- ストローク 10mm
- 重量 1.4kg
- 取付ネジ W1 1/2"-16

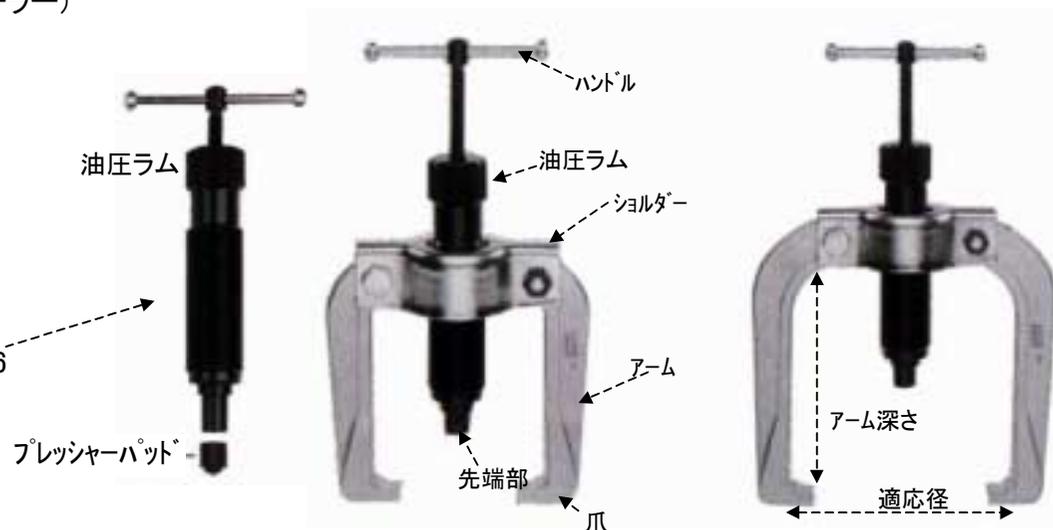

	能力(適応径)	アーム深さ	重量	付属エクステンション
AL-100	50~100mm	100mm	3.0kg	50mm
AL-150	75~150mm	150mm	3.5kg	100mm
AL-150B	75~150mm	250mm	4.4kg	150mm
AL-200	100~200mm	200mm	4.1kg	150mm
AL-250	130~250mm	250mm	4.7kg	150mm

- ① ショルダーにラムをねじ込んで取り付けます。ラムのハンドルは巻き上げてスピンドルを引き込ませておいてください。プレッシャーパッドを対称軸の先端に置いてください。
- ② ラムを手でねじ込み、ラムの先端を対称軸の中央に仕掛けてください。
- ③ ラムのハンドルを手で締め込みながら対象の引抜き作業を行います。(ストロークは10mm)

○ 先端サイズ

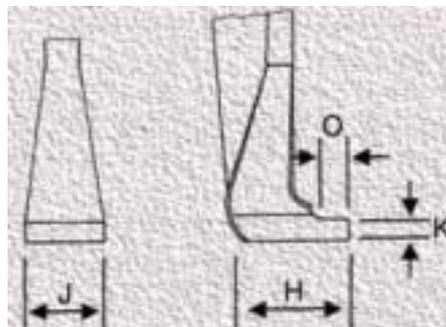

	K	J	O	H	耐荷重
AL-100	6.5	25	12	43	10t
AL-150	6.5	25	11	43	10t
AL-150B	6.5	25	16	43	10t
AL-200	6.5	25	16	43	10t
AL-250	6.5	25	14	43	10t

(単位 mm)