



	能力	ネジ長	最大径	アーム深さ	重量
EA500AM-300	15t	350mm	300mm	300mm	14.6kg
EA500AM-500	15t	350mm	500mm	450mm	16.0kg

(油圧式オートグリッププーラー)

- ドイツ特殊鋼製
- 油圧式
- 能力 15t
- 先端サイズ

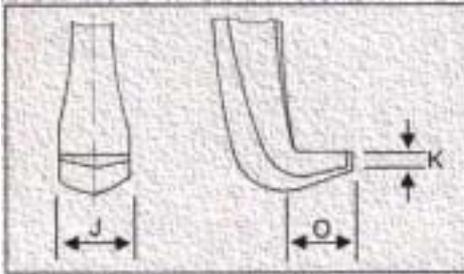

K: 5mm J: 30mm O: 23mm

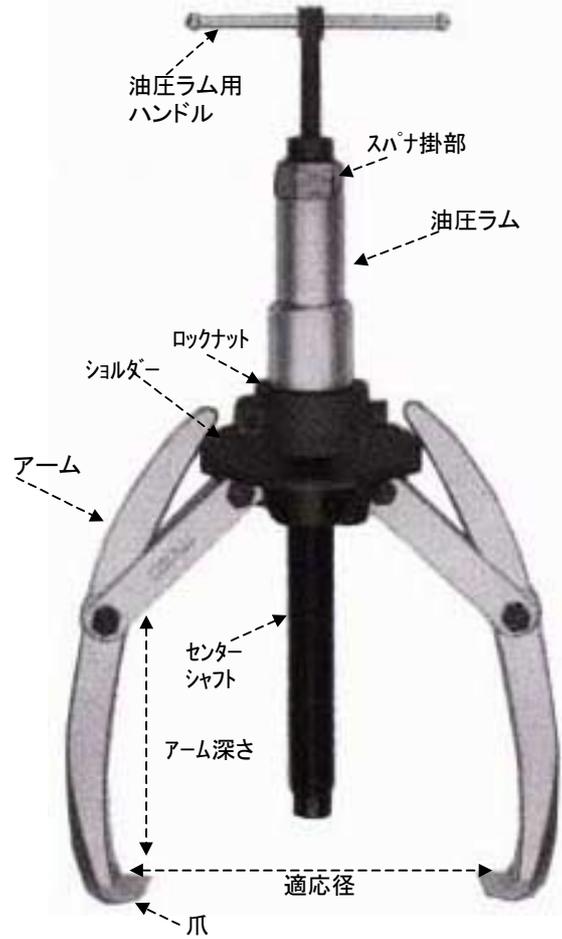

○ 組立方

- ① スラストボルト(d)を油圧ラム(c)にねじ込みます。
- ② 中空になっているスピンドル(e)をスラストボルトに差し込みます。
- ③ ロックナット(f)を油圧ラムの下端末にねじ込み、サイドのボルトを締めて固定します。
- ④ パッド(g)をスラストボルト(d)の先端に取り付けます。

○ 使用方法

- ① スパナ(b)を使用して油圧ラムのヘッドを回し、パッドが対称の軸にあたるまでねじ込みます。
- ② Tハンドル(a)を回すと油圧ラムが作動します。ハンドルは手で回してください。
- ③ 作業完了後はTハンドルを巻き上げて戻しておいてください。

