


**EA500BZ-150**  
(油圧式 プーラーセット)


Ver.1.0

- ドイツ特殊鋼製
- スチールケース入り
- 総重量 10.2kg
  
- 能力  $\phi 50 \sim \phi 150\text{mm}$
- アーム深さ 150mm
- 油圧スピンドル(油圧ラム) 付属  
ラム能力 10t
- エキステンション(2種)
- アーム(2種 各3本)
- 2本爪用ショルダー
- 3本爪用ショルダー

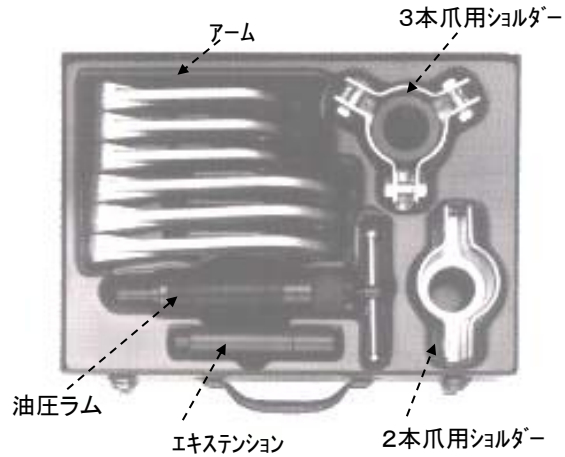

2本爪プーラーセット状態

3本爪プーラーセット状態

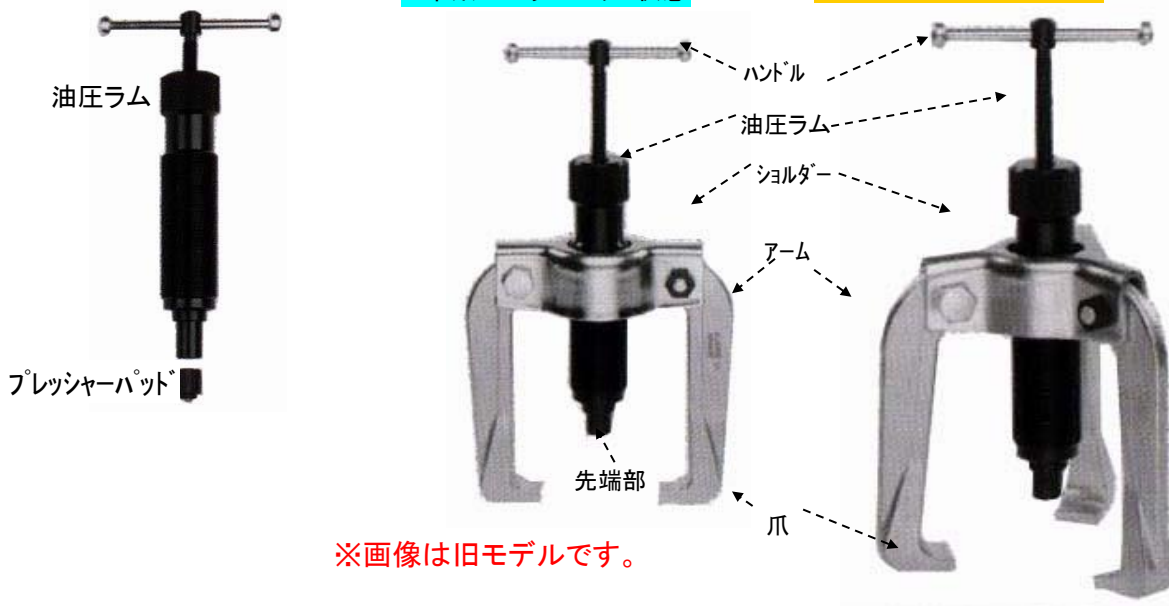

※画像は旧モデルです。

- \* 状況に応じて2本爪か3本爪を選択してください。  
また、アームの長さも選択してください。  
最初にショルダーにアームを取り付けます。
- ① ショルダーにラムをねじ込んで取り付けます。ラムのハンドルは巻き上げてスピンドルを引き込ませておいてください。  
プレッシャーハットを対称軸の先端に置いてください。
  - ② ラムを手でねじ込み、ラムの先端を対称軸の中央に仕掛けてください。
  - ③ ラムのハンドルを手で締め込みながら対象の引抜き作業を行います。  
(ストロークは10mm)