

	能力	コイルスプリング径	重量	全長
EA500DB-200	100~200mm	110-180mm	2.5kg	200mm
EA500DB-300	100~300mm	110-180mm	2.8kg	300mm
EA500DB-400	100~400mm	110-180mm	3.1kg	400mm

(コイルスプリングコンプレッサー)


- 鉄製
- シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリングが交換できます。
- 耐荷重 max 2.0t



(作業例)



(作業例)

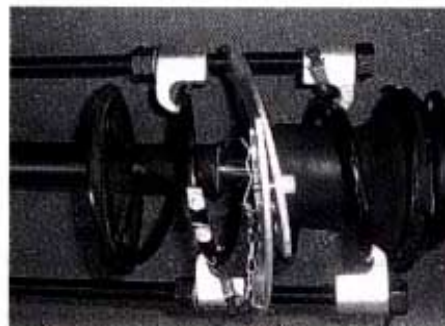

○ 使用方法

1. コネクトプレートをスプリングの径に合わせてプレートの穴にロックボルトを差し込んでピンを固定します。
2. コイルスプリングに爪を引っかけて、滑るのを防ぐためにロックスクリューを締め込んで固定します。
3. 通常のレンチもしくはラチェットレンチ等を用いてナットを回してスプリングを縮めます。
 * インパクトレンチでの締付けはしないでください。
 * スプリングの圧縮は非常に危険を伴いますので充分注意してください。