

## EA500DD(スプリングコンプレッサー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

### ◆仕様

- スプリングコンプレッサー
- 鉄製
- 全長 310mm
- 重量 3.25kg




### 使用上の注意

- ・当製品はスプリング径15.8mm以下の物にご使用ください。
- ・MacPherson ストラット スプリングのみ使用ください。
- ・使用前にネジ、ワッシャー部に30W のオイルを注油してください。
- ・作業の際は保護メガネを着用してください。
- ・インパクトレンチは使用しないでください。

### ◆使用方法

- ① ラッチピンを爪から引いてください。(図1)
- ② 圧縮するのに適正なクリアランスをスプリング上に取ります。
- ③ スプリングの端にスプリングコイル越しで爪をかけます。  
ラッチピンを押し込んでスプリングを固定します。  
各スプリングコンプレッサーは向き合って設置してください。
- ④ スパナを使用してネジを締めスプリングを圧縮してください。

図1

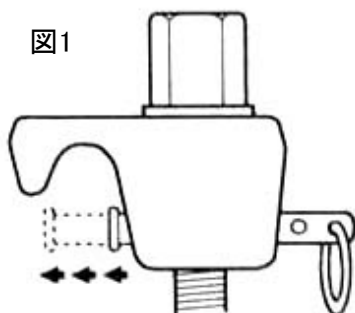

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929