



EA506AB - 11A

(コンテナ)


- ハンドルの取付けによりネスティングもスタッキングも可能
- 内容量 37.2L
- 外寸 660X442X171mm
- 内寸 606X400X160mm
(有効内寸 588X378X148)
- 材質 本体 PP(ポリプロピレン)
ハンドル スチール
- 圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 670kg
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。
- 底面形状 網目タイプ(格子リブ) 目 30X6mm
- ネスティング高さ 60mm
- 重量 2.36kg

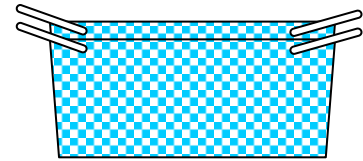

ネスティング時

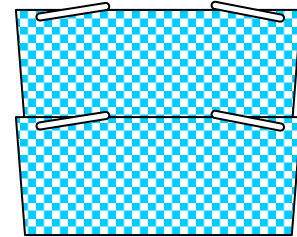

スタッキング時

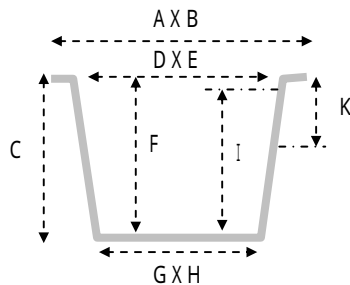

外寸 A X B X C
内寸 D X E X F
有効内寸 G X H X I
ネスティング高さ K


(参考)
ポリプロピレン特性

(長所)

- ・成形加工性
- ・ヒンジ特性
- ・耐薬品性
- ・低比重
- ・電気絶縁性
- ・耐水性
- ・耐ストレスクラック

(短所)

- ・低温耐衝撃性
- ・耐候性
- ・帯電性
- ・そり、ヒケ

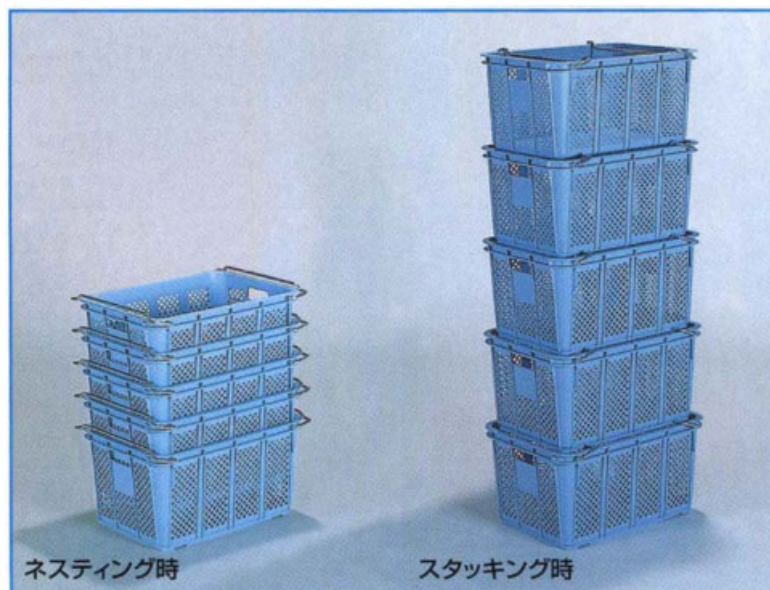

ネスティング時

スタッキング時